


50225

## Air Shower Ventilator F235

Der BONECO Ventilator F235 ist eines unserer vielseitigsten Modelle. Die Lüftereinheit kann um 270 Grad gedreht und somit beliebig ausgerichtet werden. Die hervorragende Luftzirkulation wird durch drei Hauptelemente erreicht: Das Einarmdesign ermöglicht maximale Luftansaugung, die tief geneigten Lüfterflügel ziehen große Luftmengen durch den Ventilator und die besondere Bogenform des Frontgitters erhöht die Luftgeschwindigkeit. So entsteht ein wirklich vielseitiger Ventilator. Sie können durch Ausrichtung zur Decke das typische Air Shower Gefühl erzeugen sowie heiße und kalte Zonen reduzieren; Sie können Luft zwischen mehreren Stockwerken steuern, frische Luft nach drinnen saugen lassen oder durch Kombinieren des Geräts mit Ihrer Klimaanlage oder Ihrem Ofen eine einheitliche Temperatur in Ihren Räumen erzeugen. Der F235 bietet außerdem niedrigere Ventilatorgeschwindigkeiten, wenn direkte Kühlung bevorzugt wird. Die Höhe kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Verbindungsstücken angepasst werden. Mit einer Höhe von 49, 85 oder 121 Zentimetern eignet sich der F235 hervorragend für Einzelräume, große offene Flächen oder Räume mit hohen Decken. Der Lüfterflügel ist mit einer einzigen Sicherheitsschraube befestigt, wodurch eine sichere Bedienung und eine sehr einfache Wartung ermöglicht wird. Der obere Teil des F235 DC enthält den Leistungsregler mit den bereits erwähnten 32 Geschwindigkeitsstufen: Stufe 1 – 16 sind für direkte Kühlung und Stufe 17 – 32 für indirekte Kühlung vorgesehen. Am Standfuss befindet sich eine Anzeige, an der die aktuelle Geschwindigkeit des Ventilators abzulesen ist. Außerdem können bei Verwendung der BONECO App die Timer-Funktion und die Anzeigendimmstufen nach der Präferenz des Nutzers angepasst werden.

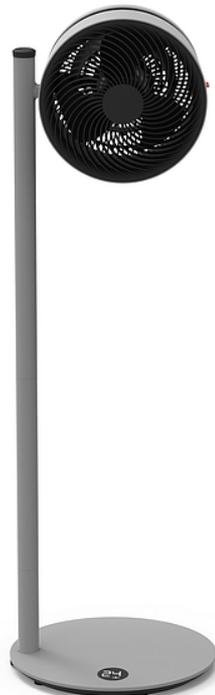

### Features

270° manuell drehbarer Luftstrom | Intuitiver, einfacher Drehschalter mit 32 Leistungsstufen | Über Bluetooth steuerbar | Lautstärke: 34 – 64 dB(A) | Gewicht: 7,6kg