


Art.-Nr.   Part No.:	1600-0457
Art.-Name   Item name:	Penlight PLC20B-LED
Projekt   Project:	810711
Dokument-version   Document version:	V0

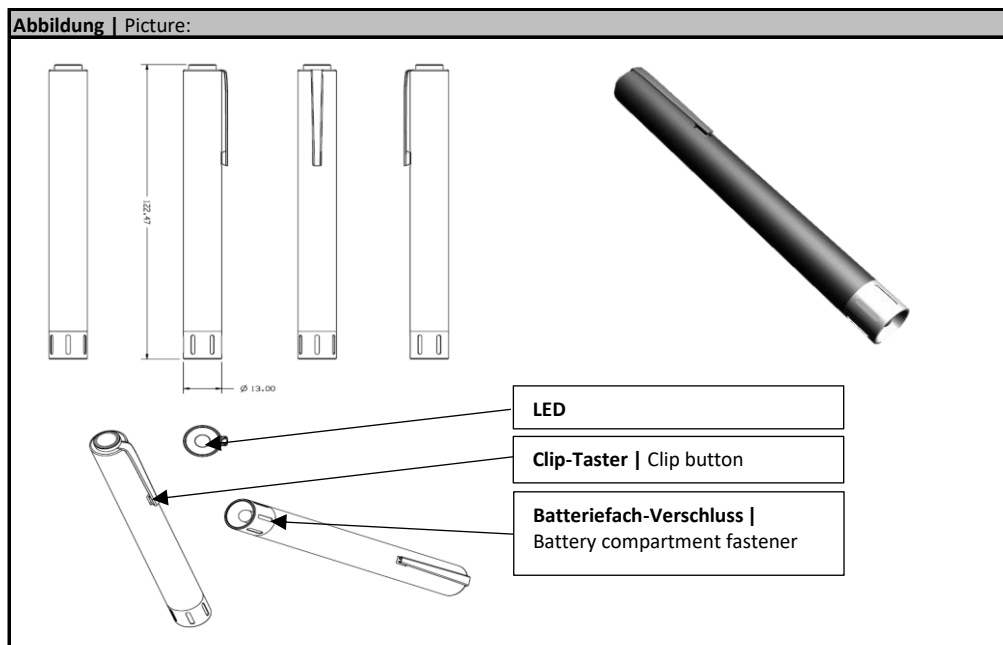

Leuchte   Lamp:	
#	Beschreibung   Description
1.	Leuchtmittel   Illuminants 5mm LED
2.	Lichtstrom [Lumen]   Luminous flux / Light output [Lumen] 13 lm
3.	Maximale Beleuchtungsstärke @ 0.5m   Peak beam illuminance @ 0.5m 230 lx
4.	Leuchtweite   Beam distance 15 m
5.	Leuchtdauer   Run time 42 h
6.	LED Nennlebensdauer   LED nominal lifetime 100.000 h
7.	Farbtemperatur (Kelvin)   Colour temperature (Kelvin) 8000-9000 K
8.	Farbwiedergabeindex (CRI)   Colour rendering index (CRI) 70 Ra
9.	Risikogruppe   Risk Group RGO
10.	Mindest-Abstand zu beleuchteten Gegenständen   Min. distance from lighted objects 0 cm
11.	Nom. Halbwertswinkel (Grad) des Lichtstrahls   Nominal beam angle (degree) 20°
12.	Schutzklasse   Protection class 3
13.	Umgebungs-Temperatur im Licht-Betrieb   Ambient temperature at light operation -10 °C ... 25 °C
14.	Gehäusematerial   Housing material ABS + Aluminum
15.	Gehäuseabmessungen   Housing dimensions 122,5 x ø 13 x 16,5 mm
16.	Kompatible Batterien   Compatible non-rechargeable batteries Alkaline 2x Micro AAA
17.	Schutzart (IP-Kode)   Ingress Protection Marking (IP code) IP 20
18.	Clip-Tasten-Funktion   Clip button function Drücken und Halten: Lampe an / Loslassen: Lampe aus   Press and hold: Lamp on / Release: Lamp off
19.	Netto-Gewicht   Net Weight 17 g (Lampe   Lamp) 40 g (Lampe inkl. Batterien   Lamp incl. batteries)
20.	Weitere Merkmale   More features Clip-Taster   Clip button
21.	Garantie   Warranty 2 Jahre   Years
22.	Enthaltenes Zubehör   Included accessories - Bedienungsanleitung   Operating instruction - Garantiekarte   Warranty card - 2x Batterien ANSMANN Redline Alkaline AAA   2x batteries ANSMANN Redline Alkaline AAA
23.	Verpackung   Package Farbige Faltschachtel   Coloured folding box
24.	Lagertemperatur   Storage temperature -10 °C...50 °C
25.	Empfohlene Lagerbedingungen   Recommended storage conditions Temperatur   Temperature: 5...25 °C Luftfeuchtigkeit   Relative humidity: 45...75 %
26.	Approbationen   Approvals CE

ANSMANN AG | Industriestr. 10 | D-97959 Assamstadt | Phone +49 6294 4204-0 | E-Mail: info@ansmann.de | Web: www.ansmann.de

Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raum-Beleuchtung im Haushalt geeignet. |

This lamp is designed for mobile use, the LED lamp included is not suitable for household room illumination.

Die LED ist nicht entfernbar bzw. austauschbar. | The luminaire is not designed for a replacement of the LED.