
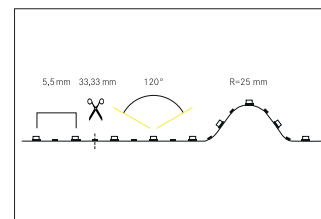


## LED-Flexplatine Food, 5 m, 14,4 W / m, IP00

### Artikel-Nr. 88203028

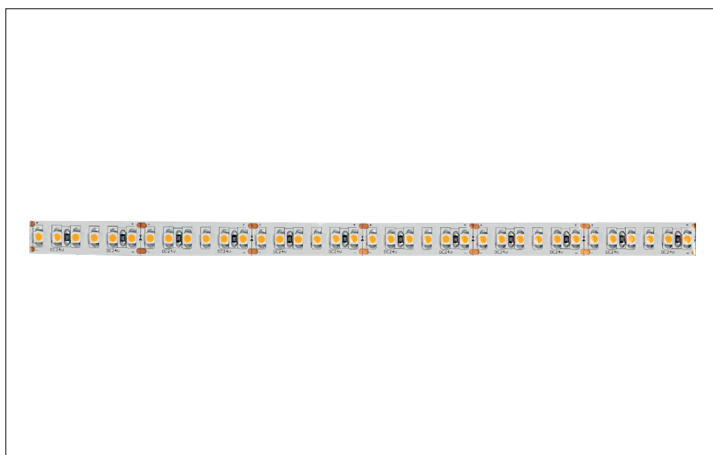

LED-Flexplatine Food, 5 m, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.750K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 33.33 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1200.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 180 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 5,55mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 33,33 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>88203028</b>
<b>Stand:</b>	06.12.2021 17:24

Farbtemperatur	2750 K
Farbe	weiß
Länge	33,3 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	900 Stk
Leistung	72 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. 1 x Montageanleitung, 5 x Kennzeichnungsetiketten

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Spannung	24V
Schutzart raumseitig	IP00
Schutzklasse	III
Länge	5.000 mm
Breite	10 mm
Aufbauhöhe	2,4 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung