
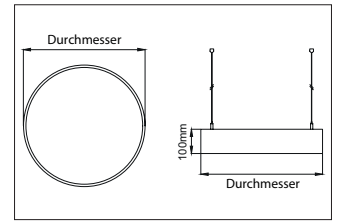


BIRO Circle Pendelflächenleuchte 450, direkt
Artikel-Nr. 13605174

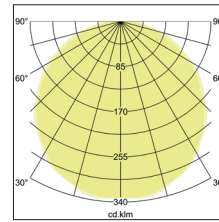

Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	3.213.0 811.9
2.0 m	6.416.0 203.0
3.0 m	9.618.9 90.2
4.0 m	12.811.9 50.7
5.0 m	16.014.9 32.5

BIRO Circle Pendelflächenleuchte 450, direkt, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.550lm, : 4000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13605174
Stand:	19.06.2021 00:05

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß
Lichtfarbe	4000 K
Systemeffizienz	102 lm/W
Lichtstrom	2.550 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	25 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	116 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk

Außendurchmesser	450 mm
Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Pendellänge max.	5.000 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC