
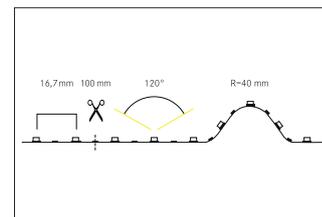


QualityFlex Performance Flexplatine
 10 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00

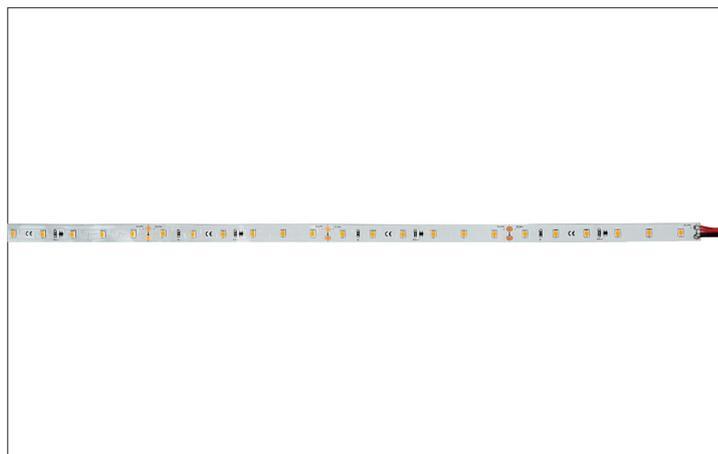

QualityFlex Performance CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6000K, CRI > 95 LED-Flexplatine Länge: 10000.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	19304106
Stand:	15.04.2021 20:25

Lichtfarbe	6000 K
Farbe	weiß
Leistung	150 W
Lampenleistung je Meter	15 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart	IP00
Schutzklasse	III

Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16,7 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart	Parallelschaltung
Farbwiedergabe	CRI > 95
max. Modullänge	10.000 mm