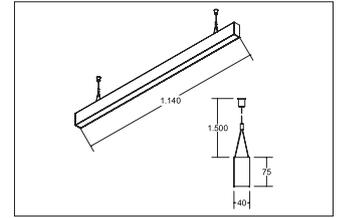


LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40

Artikel-Nr. 77213694

LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40, silber, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.620lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	77213694
Stand:	22.07.2021 01:47

Ansteuerung	schaltbar
Farbe	silber
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	90 lm/W
Lichtstrom	1.620 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	1144 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80 °

Material	Aluminium / Acryl
Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Pendellänge max.	1.500 mm