

Display-Ruf-Modul
 DRM 612-02 SM
 200048755-02



Produktbeschreibung

Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen.

Kundenspezifische Daten, die im DRM 612-... gespeichert sind, werden im Display angezeigt. Um im Namenssegment bzw. Namensregister zu blättern, stehen zwei Pfeiltasten „auf/ab“ zur Verfügung. Ist der gewünschte Name in der Namensliste markiert, so wird durch Drücken der Taste OK dieser Teilnehmer gerufen.

Eine externe Tö-Taste ist anschließbar

- Display 4-zeilig mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- 3 hochsensible, hubfreie Piezo-Tasten
- Tastenaktivierung mit akustischer Quittierung
- Symbole durchleuchtet
- Max. 504 Teilnehmer programmierbar

Programmiermöglichkeiten:

- Mit einem PC und der Programmiersoftware PRS 602-... über Programmierinterface PRI 602-... USB
- Oder manuell über die Tasten am DRM 612-...

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 200 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 27

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
DRM 612-02 SM	Display-Ruf-Modul	Silber-Metallic		D 200048755-02


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00

Display-Ruf-Modul
DRM 612-02 SM


210010359

Seite 2

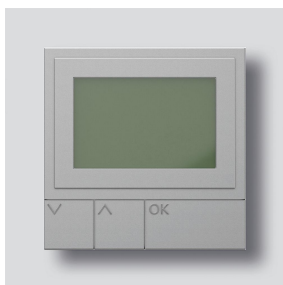

Zeichnungen / Montage



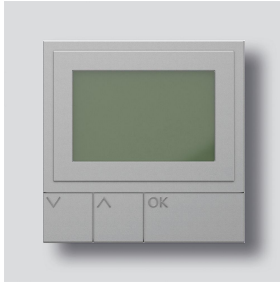

Display-Ruf-Modul
DRM 612-02 SM

210010359

Seite 3

Weitere Dokumente

DRM 612-02 Display-Ruf-Modul
REACH und RoHs Konformität

Produktinformation
Zusatzinformation

5 MB herunterladen
43,6 kB herunterladen