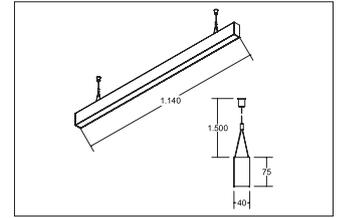


## LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40

**Artikel-Nr. 773 13084**

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40, schwarz, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45.9W, Lichtstrom: 5.720lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>773 13084</b>
<b>Stand:</b>	22.07.2021 02:48

Ansteuerung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	125 lm/W
Lichtstrom	5.720 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	1144 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80 °

Material	Aluminium / Acryl
Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Pendellänge max.	1.500 mm