


**BIRO Circle Pendelringleuchte 450, direkt / indirekt**  
**Artikel-Nr. 13645164**

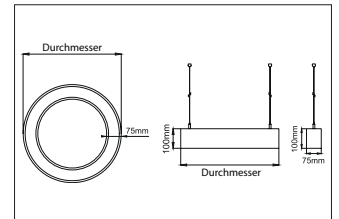

BIRO Circle Pendelringleuchte 450, direkt / indirekt, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.600lm, : 4000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>13645164</b>
<b>Stand:</b>	18.06.2021 20:40

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	silber
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	2.600 lm
Lichtstromanteil (direkt / indirekt)	50/50 %
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Systemleistung	25 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	108 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	450 mm
Höhe	100 mm

Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Pendellänge max.	5.000 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC