


LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67

**Artikel-Nr. 14673223**

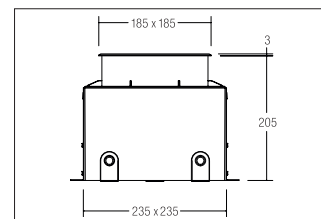

LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Bodenmontage. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 710lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 115°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>14673223</b>
<b>Stand:</b>	07.12.2021 20:16

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	115 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	10 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, Bodeneinbautopf und 5.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar

Einbaubreite	235 mm
Einbaulänge	235 mm
Einbautiefe	205 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Max. Belastung	1.000 kg
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart raumseitig	IP67
Schutzklasse	I
Länge	185 mm
Breite	185 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja