

Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-0

210009831-00



Produktbeschreibung

Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1") für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Informationsfeld, personalisierbar und bei Bedarf unterstützt durch Bilder (z. B. Firmenlogos, Öffnungszeiten, Lagepläne, etc.)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur
- Siedle Touch Einbau kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingebaut werden

Technische Daten

Betriebsspannung	48 V DC
Betriebsstrom	max. 500 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 350 mA)
Schutzart	IP 65 von vorne
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Ausschnitt (mm) B x H	238 x 165 (bei waagerechtem Einbau)
Einbautiefe (mm)	78,5


Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-0

210009831

Seite 2





Zeichnungen / Montage

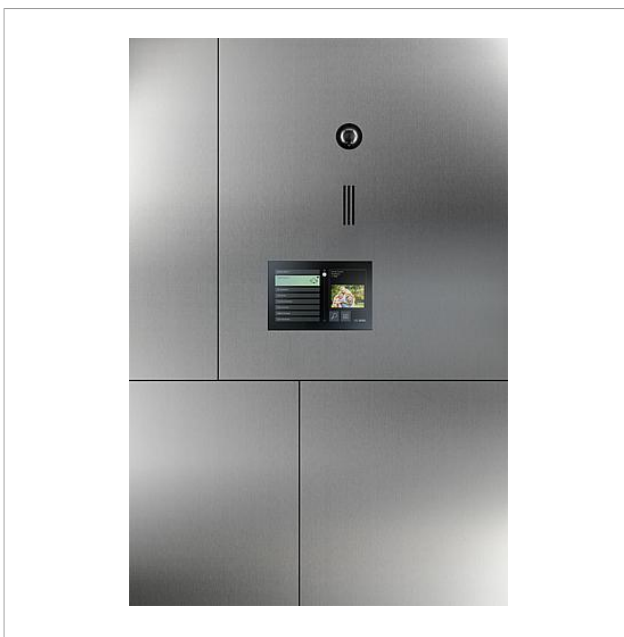

Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-0

210009831

Seite 3

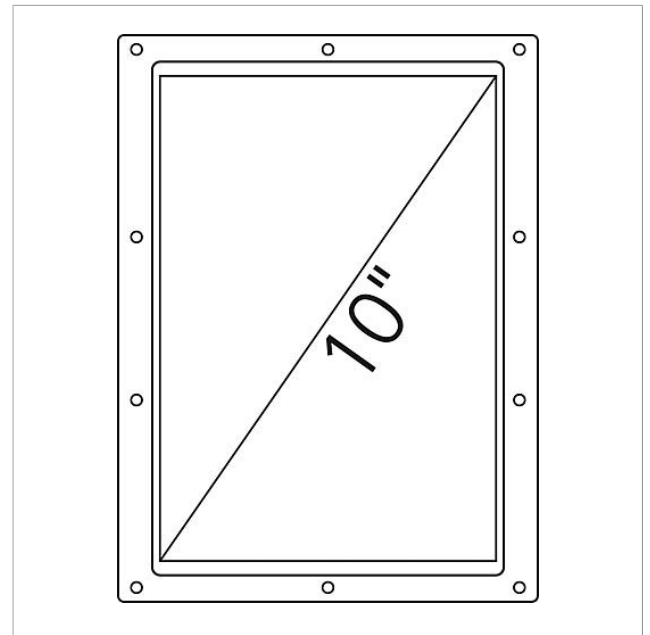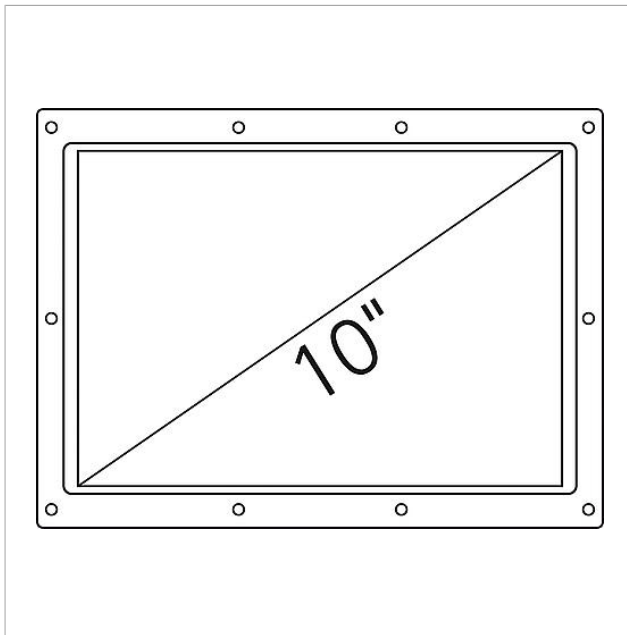



Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-0

210009831

Seite 4

Weitere Dokumente

STE 10-0 Siedle Touch 10 Einbau
REACH und RoHs Konformität

Produktinformation
Zusatzinformation

3 MB herunterladen
43,6 kB herunterladen