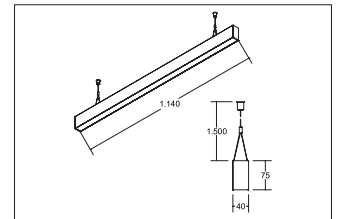


LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40

Artikel-Nr. 77333698

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40, silber, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45.9W, Lichtstrom: 5.360lm, Farbtemperatur: von 2700 K bis 6500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 77333698 |
| Stand: | 22.07.2021 02:42 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ansteuerung | DALI |
| Farbe | silber |
| Lichtfarbe | 2700 K - 6500 K |
| Blendungsbewertung | UGR < 19 |
| Systemeffizienz | 117 lm/W |
| Lichtstrom | 5.360 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | mikroprismatisch |
| Länge | 1144 mm |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |

| | |
|------------------|-------------------|
| Material | Aluminium / Acryl |
| Ausführung | LED |
| Leuchtmittel | LED |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Pendellänge max. | 1.500 mm |