
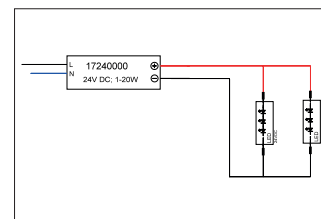


LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17240000

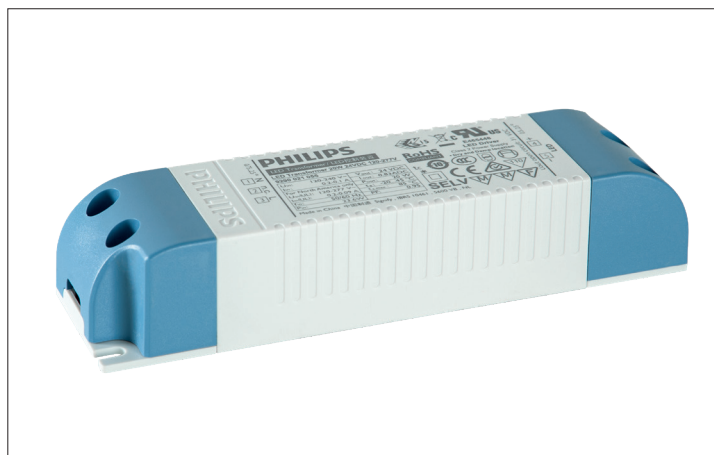

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar.. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24 V, Leistung: 20W, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	17240000
Stand:	06.12.2021 19:09

Breite	40 mm
Länge	150 mm
Aufbauhöhe	30 mm
Ausgangsleistung	20 W
Ansteuerung	schaltbar
Material	Kunststoff

Umgebungstemperatur (ta)	-20°C bis +45°C
Messpunkt (tc)	max. +85°C
Spannung	24 V
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Frequenz	50 Hz