
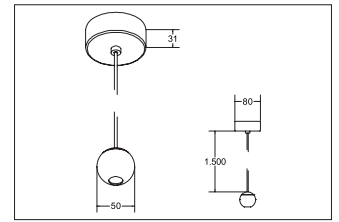
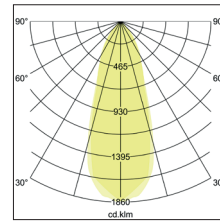


LED-Pendelleuchte

**Artikel-Nr. 12119893**

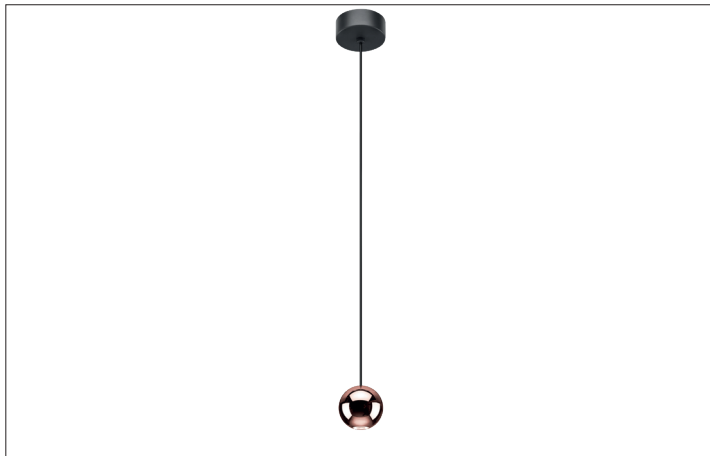

Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	0.710.6 962.1
2.0 m	1.411.3 240.5
3.0 m	2.111.9 106.9
4.0 m	2.812.5 60.1
5.0 m	3.513.1 38.5

LED-Pendelleuchte, strukturschwarz / rosé gold, rund. Pendelmontage, Deckenmontage. Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 220lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12119893</b>
<b>Stand:</b>	07.12.2021 11:37

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	schwarz / gold
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	80 mm
Aufbauhöhe	30 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt

Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Pendelabhängung 1.500 mm
Pendellänge max.	1.500 mm
Pendellänge min.	10 mm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC