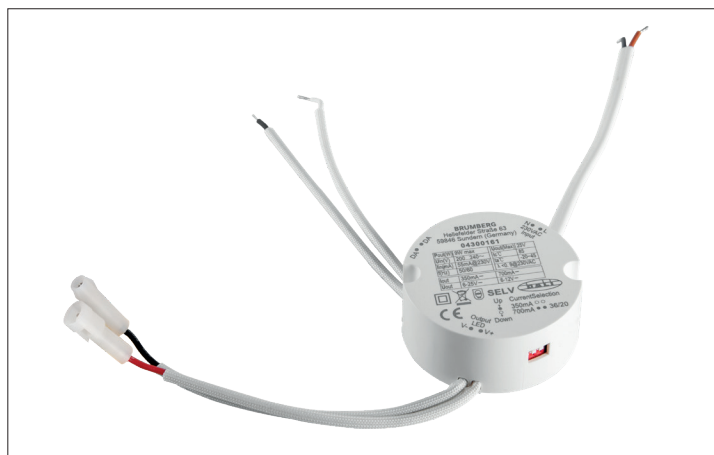


LED-Rundkonverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17758000

LED-Rundkonverter 700 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikel-Nr. 17758000
Stand: 06.12.2021 17:06

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Konfektionierung | Plug&Play |
| Leistung | 4,2-9 W |
| Ansteuerung | DALI-2 |
| Material | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur (ta) | -20 °C bis +45 °C |
| Messpunkt (tc) | max. +85 °C |
| Leistung | 4,2 - 9 W |
| Maße | D x H: 56 x 25 mm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Eingangsspannung | AC: 220-240 V |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Strom | 700 mA |
| Schaltungsart | Reihenschaltung |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Breite | 56 mm |
| Aufbauhöhe | 25 mm |