


Haut-parleur de piscine BT-X60

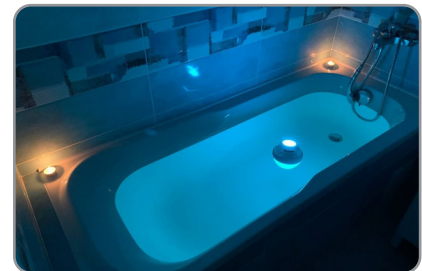


Haut-parleur flottant étanche
Technologie Bluetooth V5.0
Fonction mains libres avec microphone intégré
Éclairage LED blanc, rouge, vert et bleu
Haut-parleur mono 8W
Autonomie de jusque 8 heures
Utilisable dans les piscines, baignoires, étangs, mers, douches

Caractéristiques techniques:

- Étanchéité de classe IP67
- Portée de transmission de 10 m
- BT Bande de fréquences 2,4GHz / Puissance de transmission rayonnée 2,5mW max.
- Éclairage LED (WRGB)
- Batterie Li-ion 3,7 V de 2000 mAh
- Alimentation 5 V CC / Prise de charge USB-C
- Durée de charge : 2-3 heures
- La température de stockage/d'utilisation est comprise entre 5°C et 45°C.
- Matériaux de fabrication : ABS, PC, Silicone
- Poids : env. 730 g
- Dimensions du produit : approx. 13,5 (L) x 13,5 (l) x 15 (H) cm

Contenu de la livraison: MusicMan[®] BT-X60, câble de charge, manuel d'utilisation

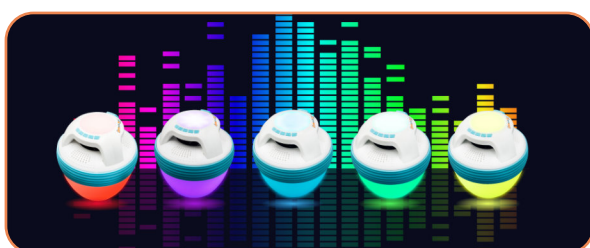

Art. N° 4970

