




reddot award 2016 winner

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Beurer HC 80 Haartrockner	
SEHR GUT	93,45 %
<small>Im Test: 14 Haartrockner Testurteile: 5x sehr gut, 7x gut, 2x befriedigend www.etm-testmagazin.de</small>	
Heft 08/2016	

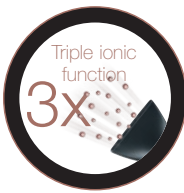

HC 80 Haartrockner

- Professioneller AC Motor für höchste Leistung und Langlebigkeit
- Triple Ionic Funktion - zuschaltbare Ionen-Funktion in 3 Stufen zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp
- Ionen-Technologie für geschmeidiges und glänzendes Haar
- Protection Funktion schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz
- Arretierbare Kaltstufe - zur Fixierung des Stylings
- 3 Heizstufen und 2 Gebläsestufen
- Schmale Profidüse und Volumen-Diffusor
- Soft Touch Oberfläche
- Abnehmbarer Sicherheitsfilter - für leichte Reinigung
- Automatischer Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse - zum einfachen Aufbewahren
- Leistungsstarke 2200W - für schnelles Trocknen
- 220 - 240V ~ 50/60Hz max. 2200W
- Produktmaße: 28 x 30 x 9 cm
- Produktgewicht: ca. 761 g
- 3 Jahre Garantie
- VE: 4 / Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125 59115 1
- Art.-Nr.: 591.15

HC 80 Hair Dryer

- Professional AC motor for high output and a long service life
- Triple Ionic Function - optional 3-stage ion function for personalised use with every hair type
- Ion technology for sleek and shiny hair
- The protection function protects your hair and retain the colour brilliance
- Lockable cold air setting - for long lasting styling
- 3 heat levels and 2 fan speeds
- Narrow professional nozzle and volume diffuser
- Soft Touch Surface
- Removable Safety Filter - for easy cleaning
- Automatic overheat protection
- Loop for hanging - for easy storage
- Powerful 2200W - for fast drying
- 220 - 240V ~ 50/60Hz max. 2200W
- Product measurements: 28 x 30 x 9 cm
- Product weight: approx. 761 g
- 3 year guarantee
- Sales unit: 4 / Shipping carton: -
- EAN no.: 4211125 59115 1
- Item no.: 591.15