

**FUJIFILM**  
Value from Innovation

# Show how you see the world

10 Objektivmodi × 10 Filmeffekte  
= 100 Ausdrucksmöglichkeiten.

**instax  
mini Evo**



Objektivmodus: Fischaugen  
Filmeffekt: Lebhaft





**Kreativität ist das A und O. Deshalb bietet Dir die instax mini Evo unendlich viele Möglichkeiten. So kannst Du Deine Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen und die schönen Erinnerungen mit anderen teilen – entweder als physisches Sofortbild oder als digital festgehaltener Moment.**



Show  
how  
you see  
the  
world



# instax mini Evo App



**3,0 Zoll TFT-Farbdisplay zur vollen  
Kontrolle beim Fotografieren**



**Zwei Auslöser**



**Retro-Charme neu definiert**

**Atemberaubend, eindrucksvoll, dynamisch. Interessant, auffallend, überraschend. Mit 10 Objektivmodi und 10 Filmeffekten kannst Du genau die Vision schaffen, die Dir vorschwebt. Experimentiere mit der Lebendigkeit, wähle Retro, nutze den Soft-Fokus, verschiebe die Farbe – es ist Deine Aufnahme, es gibt 100 Möglichkeiten sie einzufangen, übernimm die Kontrolle.**



### Smartphonedrucker

Bluetoothfunktion zum Drucken von Smartphonaufnahmen sowie Fernauslösefunktion über das Smartphone



### Fernsteuerung



### Selfiemodus



Farbverschiebung



Fischauge



Lichtleck



Doppelbelichtung




Halbrahmen



Unschärfe



Vignette

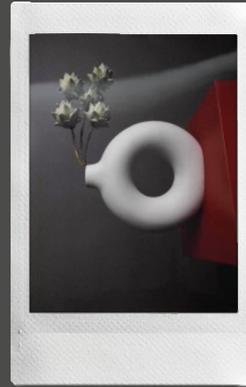

Normal



Spiegel



Soft-Fokus

# 10 x Objektivmodi



Canvas



Retro



Blau




Gelb



Blass



Normal

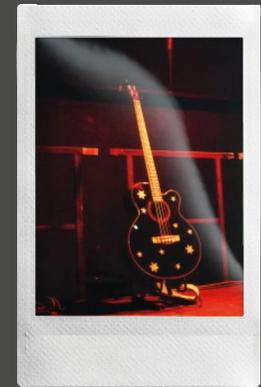

Lebhaft



Rot



Monochrome



Sepia

# 10 x Filmeffekte





# instax mini Filme

 
**Unser kleinstes, kompaktestes Bildformat.** Das instax mini Format ist ein Muss für alle Sofortbildliebhaber. Wähle aus über 15 verschiedenen Designs Deinen Favoriten und bilde Deine schönsten Momente als instax Sofortbild ab. Nimm die instax mini Sofortbildkameras bequem überall mithin und sammle einzigartige Sofortbilderinnerungen im Kreditkartenformat.



# Technische Daten

Bildsensor	1/5-Zoll, CMOS mit PrimärfarbfILTER
Effektive Pixel	2560 x 1920 Pixel
Speichermedium	Eingebauter Speicher, Micro SD/Micro SDHC-Speicherkarte
Speicherkapazität	ca. 45 Bilder im internen Speicher, ca. 850 Bilder pro 1 GB auf Micro SD/Micro SDHC-Speicherkarte
Dateisystem	DCF-konform Exif Ver. 2.3
Brennweite	f = 28mm (35 mm Film-Äquivalent)
Blende	F2,0
Autofokus	Einzel-AF (mit AF-Beleuchtung)
Aufnahmebereich	10cm - unendlich
Verschlusszeit	1/4 - 1/8000 Sek. automatische Umschaltung)
Empfindlichkeit	ISO 100 - 1600 (Auto)
Belichtungssteuerung	Programmierte automatische Belichtung
Belichtungs Korrektur	-2,0 EV bis +2,0 EV (1/3 EV Schritt)
Belichtungsmessung	256-Segment-Messung durch das Objektiv (TTL), Multi-Messung
Weißabgleich	Auto, Fein, Schatten, Leuchtstoff 1, Leuchtstoff 2, Leuchtstoff 3, Weißlicht
Blitz	Automatischer Blitz/Erzwungener Blitz/Blitz aus Effektive Reichweite: Ca. 50cm - 1,5m
Selbstausröser	ca. 2 Sek./ca. 10 Sek.
Kreativfunktionen	Bild-Effekte: 10 Objektivmodi und 10 Filmeffekte
Anschlüsse	Einhaltung von Standards: Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Anzahl der Belichtungspixel	1600 x 600 Punkte (800 x 600 Punkte beim Druck aus der App)
Belichtungsabstufung	RGB-Abstufung von 256 Farben

Belichtungsauflösung	25 Punkte/mm x 12,5 Punkte/mm 635 x 318 dpi, 40 x 80 µm Punktabstand) 12,5 Punkte/mm beim Drucken aus der App (318 dpi, 80 µm Punktabstand)
Druckfähiges Bildformat	RGB-Abstufung von 256 Farben
Unterstütztes Bildformat	JPEG-Bilder die mit diesem Gerät aufgenommen wurden
Bildausgabezeit	ca. 16 Sekunden (ggf. +7 Sekunden, wenn im instax Rich Modus direkt nach dem Einschalten gedruckt wird)
Bilder im internen Speicher und Bilder auf der Speicherkarte können gedruckt werden	
Druckwiederholung	Ausdruck der letzten 50 Drucke (bis zu 50 Bilder werden im Druckverlauf gespeichert)
App-Funktionen	Bilder drucken vom Smartphone, Fernauslöser, Firmware-Upgrade-Funktion
LCD-Display	3,0 Zoll TFT-Farbdisplay Pixelanzahl: ca. 460.000 Punkte
Anschlüsse extern	Micro USB Micro-B (nur zum Laden)
Stromversorgung	Lithium Ionen-Akku (interner Typ: nicht herausnehmbar)
Ladefunktion	Eingebauter Akku
Druckkapazität	Ca. 100 Sofortbilder (mit einem voll aufgeladenen Akku) * Variiert je nach Einsatzbedingungen
Ladezeit	Ca. 2 - 3 Stunden * Variiert je nach Lufttemperatur
Abmessungen (B x H x T)	87 mm x 122,9 mm x 36 mm
Gewicht	ca. 285g
Betriebsumgebung	"Temperatur: 5°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% (keine Kondensation)
Filmtyp	instax mini Film



[instax.de](https://www.instax.de)  [@instax.de](https://www.facebook.com/instax.de)  [@instax\\_de](https://www.instagram.com/instax_de)  [instaxDE](https://www.pinterest.com/instaxDE)