


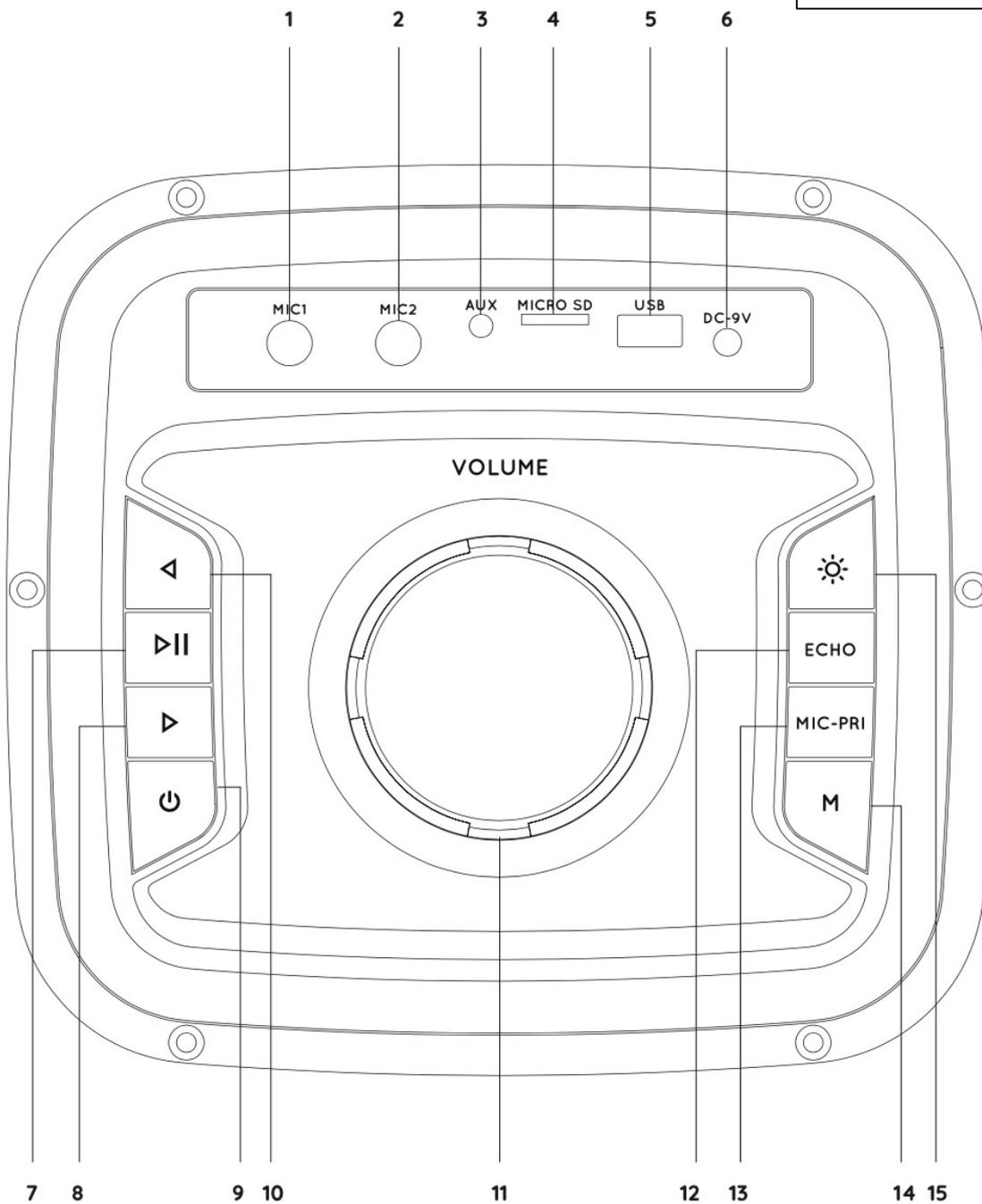

# R-MUSIC LIGHTBOX

## Bedienungsanleitung LIGHTBOX

1. Mikrofon 1 (MIC 1)
2. Mikrofon 2 (MIC 2)
3. AUX-Anschluss
4. Micro-SD-Anschluss (Slot)
5. USB-Anschluss
6. Stromversorgung (DC-Netzteil)
7. Wiedergabe/Pause
8. Weiter
9. An/Aus
10. Zurück
11. Lautstärke
12. Echo
13. Mikrofon Priorität (Auswahl)
14. Modus
15. LED



1. MIC 1
2. MIC 2
3. AUX port
4. Micro SD port
5. USB port
6. DC IN
7. Play/Pause
8. Next
9. On/off
10. Previous
11. Volume
12. Eco
13. Microphone priority
14. Mode
15. LED



# R-MUSIC LIGHTBOX

## Bedienungsanleitung LIGHTBOX

### Ladeanleitung:

Wenn der Akku geladen wird, ist das Batteriesymbol auf dem Display rot.

Wenn es vollständig aufgeladen ist, wird es grün. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt das Batteriesymbol auf dem LED-Bildschirm. Bitte laden Sie den Lautsprecher auf.

### Lautsprecherlicht:

Drücken Sie die LED (15), um von einem Lichtmodus zum anderen zu wechseln.

Micro SD, USB, AUX-Modus:

1. Drücken Sie M (14), um in den USB-, MICRO SD-, AUX-, FM- oder Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Sobald der gewünschte Modus ausgewählt ist, stecken Sie Ihr Gerät ein.
3. Ihre R-Music LIGHTBOX beginnt dann mit der Musikwiedergabe von Ihrem Gerät.
4. Drücken Sie PLAY / PAUSE (7), um anzuhalten. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Drücken Sie Zurück (10) oder Weiter (8), um die Titel zu wechseln.

### Modus Bluetooth

1. Drücken Sie M (14), um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Schalten Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer um.
3. «R-Music LIGHTBOX» erscheint nach einigen Sekunden auf Ihrem Bildschirm.
4. Wählen Sie es aus, um die Kopplung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie Ihre Musik genießen.

### FM-Modus (Radio):

1. Drücken Sie M (14), um in den Radiomodus zu wechseln.
2. Halten Sie PLAY / PAUSE (11) gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Der Lautsprecher sucht dann nach allen Radiofrequenzen und speichert sie.
3. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie Zurück (10) oder Weiter (8), um den Sender zu wechseln.

### Mikrofonbetrieb:

1. Stecken Sie das Mikrofon in den Steckplatz (1 oder 2).
2. Schalten Sie Ihr Mikrofon ein und singen Sie, um sich selbst zu hören.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Knopf VOLUME (11) ein, um das beste Ergebnis zu erzielen.

### Lautstärke und Eco anpassen:

1. Erhöhen und verringern Sie die Lautstärke, indem Sie den VOLUME-Regler (11) drehen.  
Wenn Sie den Ton maximal haben möchten, stellen Sie bitte zusätzlich zum Lautsprecher den Ton an Ihrem Smartphone, Tablet und Computer auf.
2. Erhöhen und verringern Sie das Echo mit der VOLUME-Taste (11), nachdem Sie die ECHO-Taste (12) gedrückt haben.

### Verbinden Sie 2 Boom-Lautsprecher miteinander:

1. Halten Sie die PAUSE-Taste (7) an jedem Lautsprecher gedrückt, um die automatische Kopplung zu starten.
2. Nach einigen Sekunden ertönt ein Ton, der anzeigt, dass die Lautsprecher erfolgreich gekoppelt wurden.
3. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones, Tablets oder Computers.
4. Nach einigen Sekunden erscheint «R-Music LIGHTBOX» auf Ihrem Bildschirm. Wählen Sie es aus, um die Kopplung zu bestätigen. Ein Lautsprecher wird zum linken Kanal und der andere zum rechten Kanal.
5. Halten Sie die M-Taste gedrückt, um die Lautsprecher zu entkoppeln.

### Zurücksetzen des Lautsprechers:

Drücken Sie mit einem dünnen Stift die Reset-Taste, die sich in der oberen rechten Ecke im AUX-Eingang befindet. Ihr Lautsprecher ist jetzt zurückgesetzt.

©2021 R-MUSIC. All rights reserved. R-MUSIC and the R-MUSIC logo are the property of Mobility.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

### Manufacturer and importer:

Mobility • 5 Avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • FRANCE

