




# R-MUSIC PARTY LED

## Bedienungsanleitung PARTY LED

1. LED
2. Modus
3. Zurück
4. Lautstärke -
5. Wiedergabe/Pause
6. Weiter
7. Lautstärke +
8. Bass

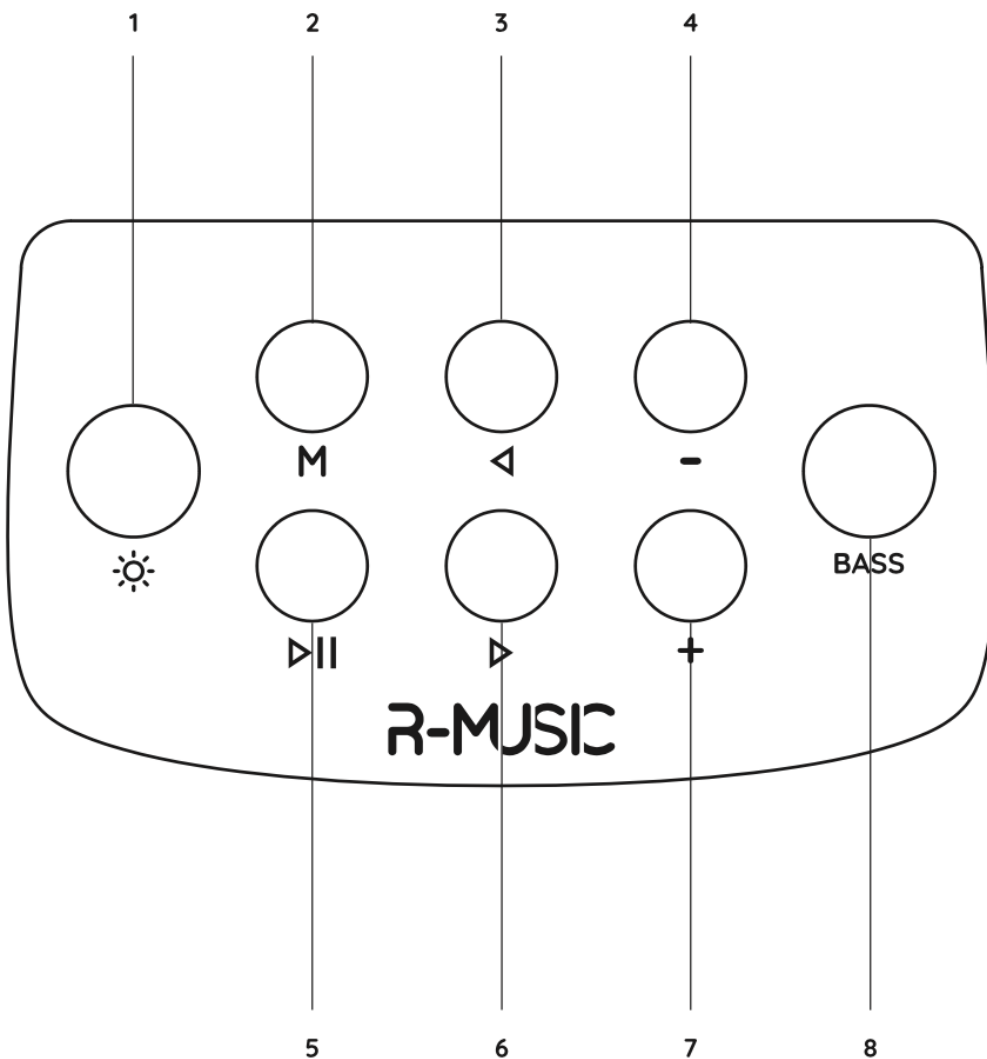

1. LED
2. Mode
3. Previous
4. Volume -
5. Lecture/Pause
6. Suivant
7. Volume +
8. Bass



- Bluetooth 5.0
- Support : micro SD card/USB/ AUX IN/FM radio/micro USB/ MIC jack



- 2h (50% volume)
- 2400mAh - 3.7V, Lithium-ion battery



- 1.94kg



- 45Hz - 18kHz



- 4h
- 5V = 1A max



- 185x177x400mm



# R-MUSIC PARTY LED

## Bedienungsanleitung PARTY LED

### Ladeanweisungen:

Wenn der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Akkuanzeige rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das Licht.

### Lautsprecherlicht:

Drücken Sie die LED (1), um von einem Lichtmodus zum anderen zu wechseln.

### Micro SD, USB, AUX-Modus:

1. Legen Sie Ihr Gerät ein.
2. Ihre R-Music PARTY LED beginnt dann mit der Musikwiedergabe von Ihrem Gerät.
3. Drücken Sie PLAY / PAUSE (5), um anzuhalten. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
4. Drücken Sie Zurück (3) oder Weiter (6), um die Titel zu wechseln.

### Modus Bluetooth:

1. Drücken Sie M (2), um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Schalten Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer um.
3. Nach einigen Sekunden erscheint «R-Music PARTY LED» auf Ihrem Bildschirm.
4. Wählen Sie es aus, um die Kopplung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie Ihre Musik genießen.

### FM-Modus (Radio):

1. Drücken Sie M (2), um in den Radiomodus zu wechseln.
2. Halten Sie Play/Pause (5) gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Der Lautsprecher sucht dann nach allen Radiofrequenzen und speichert sie.
3. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie Zurück (3) oder Weiter (6), um den Sender zu wechseln.

### Mikrofonbetrieb:

1. Stecken Sie das Mikrofon in den 6,3-mm-MIC-Anschluss.
2. Schalten Sie Ihr Mikrofon ein und singen Sie, um sich selbst zu hören.

### Lautstärke anpassen:

Erhöhen und verringern Sie die Lautstärke, indem Sie + (7) und - (4) drücken. Wenn Sie den Ton maximal haben möchten, stellen Sie bitte zusätzlich zum Lautsprecher den Ton an Ihrem Smartphone, Tablet und Computer auf.

### Bass:

Drücken Sie die BASS-Taste (8), um zwischen BASS- und OFF-Modus umzuschalten. Im BASS-Modus können Sie den Bass verstärken.

### Verbinden Sie 2 Boom-Lautsprecher miteinander:

1. Drücken und halten Sie die M-Taste (2) an einem Lautsprecher, bis Sie eine akustische Aufforderung hören.
2. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones, Tablets oder Computers.
3. Nach einigen Sekunden erscheint «R-Music PARTY LED» auf Ihrem Bildschirm. Wählen Sie es aus, um die Kopplung zu bestätigen. Ein Lautsprecher wird zum linken Kanal und der andere zum rechten Kanal.
4. Halten Sie die M-Taste gedrückt, um die Lautsprecher zu entkoppeln.

©2021 R-MUSIC. All rights reserved. R-MUSIC and the R-MUSIC logo are the property of Mobility.

All other trademarks are the property of their respective owners.

### Manufacturer and importer:

Mobility • 5 Avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • FRANCE

