

10 VSEBINA



10 REZERVNI DELI

44244



44245



SLO – Rezervni deli so dobavljivi prek www.revell.de ali prek izbranih in specializiranih distributerjev in prodajalcev.

POMEMBNO!

Priklop igrače je možen le na naprave s tako označbo kot je vidno na desni sliki!



SERVICE?



SCAN ME

(only DE, GB, FR)
www.revell-service.de

23535

8+

Revell
Control

RC CONSTRUCTION CAR
FORKLIFTER



NAVODILA ZA UPORABO

DE GB FR NL ES IT SE NO SLO

3
CHANNEL

LI-ION
POWER

2.4
GHz


1:16

Revell


© 2022 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Es-

1 PREGLED MODELA

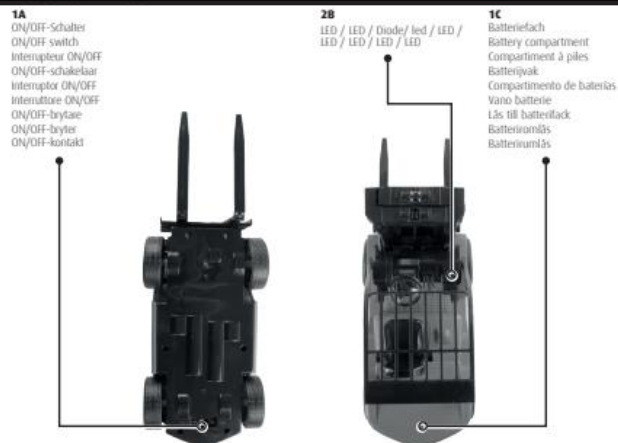

2 PREGLED DELOVANJA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

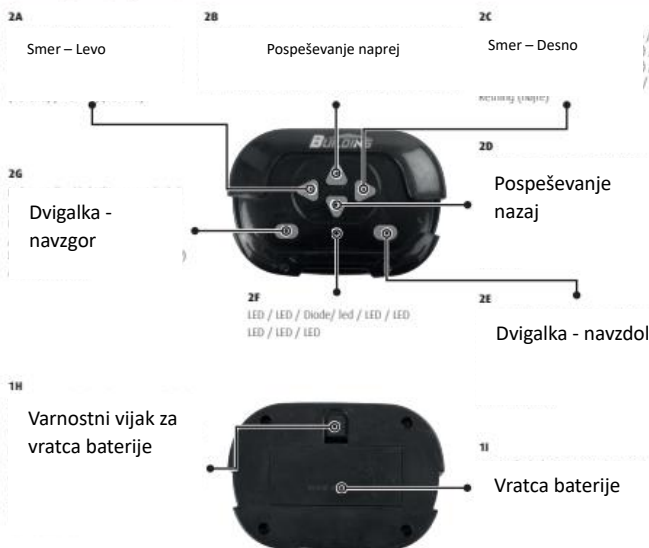

3 PREDAL ZA BATERIJE DALJINCA



NAPAJANJE DALJINCA:

Napajanje/baterije :

DC 3,0 V

2 x 1,5V AA

DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm
GB Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
Maximum transmitter power: < 10 dBm
FR Bande de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz
Puissance maximale de l'émetteur : < 10 dBm
NO Frekventiegebiet: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal sendevormogen: < 10 dBm
ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz


FREKVENČNO PODROČJE DALJINCA:

2400 – 2483,5 MHz


Največja moč oddajanja < 10 dBm

Potencia máxima del transmisor: < 10 dBm
IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Potenza massima del trasmettitore: < 10 dBm
SE Frekvensområde: 2 400 - 2 483,5 MHz
Maximal sändareffekt: < 10 dBm
NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal sendereffekt: < 10 dBm
DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal sendereffekt: < 10 dBm


4 POLNJENJE AKUMULATORJA

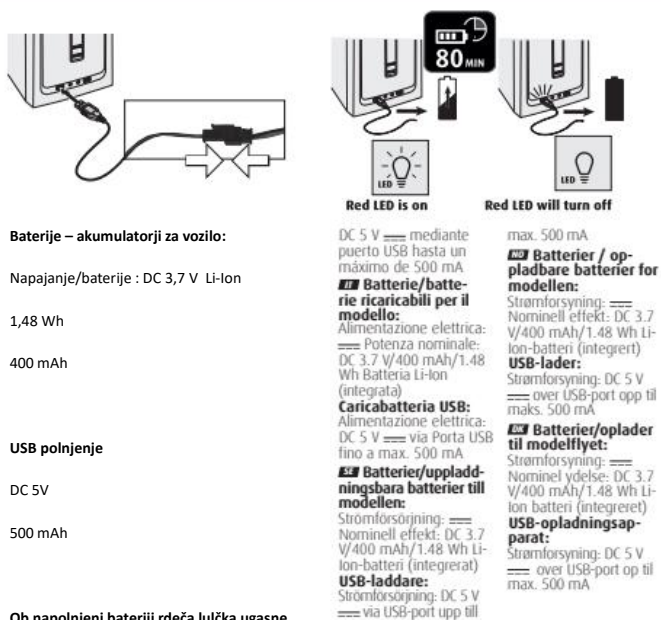

5 POKROVČEK AKUMULATORJA VOZILA

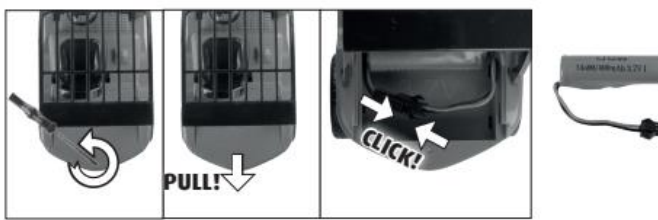

6 ZAGON VOZILA

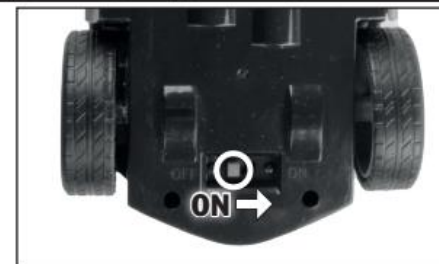

7 UPRAVLJANJE VOZILA

