



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Teleskop-Heckenschere

GC-HH 18/45 Li T-Solo

Art.-Nr.: 3410585

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825652130

Die Einhell Akku-Stab-Heckenschere gehört zur flexiblen Power X-Change-Systemreihe von Einhell. Die Messer der Stab-Heckenschere sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigt, der Motorkopf ist 7-fach neigbar und mit dem drehbaren Hauptgriff flexibel einsetzbar. Die zusätzliche gummierte Haltefläche fördert einen festen Halt und unterstützt zusammen mit dem Tragegurt das ergonomische Arbeiten. Das robuste Metallgetriebe ist auf eine hohe Lebensdauer ausgerichtet. Durch die Verlängerungsstange ist die Stab-Heckenschere auch für höhere Hecken geeignet. Für die Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang ein stabiler Köcher enthalten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung


- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Motorkopf 7-fach neigbar
- Hauptgriff drehbar
- Zusätzliche gummierte Haltefläche zum ergonomischen Arbeiten
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Verlängerungsstange für höhere Hecken
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Tragegurt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge | 450 mm |
| - Max. Schnittlänge | 410 mm |
| - Zahnabstand | 18 mm |
| - Schnitte pro Minute | 1400 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 3.17 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.09 |
| - Maße Einzelverpackung | 228 x 140 x 1170 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 1185 x 440 x 245 mm |
| - Containermenge (20"/40"/40"HC) | 594 1344 1500 |

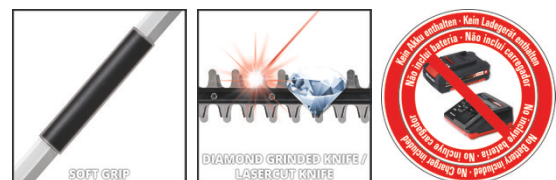

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹⁾ (Min.)
1.5 Ah	20
2.0 Ah	28
2.5 Ah	33
3.0 Ah	40
4.0 Ah	56
5.2 Ah	66
6.0 Ah	80

Testaufbau:

1) -