



Einhell

EXPERT

Tischkreissäge

TE-TS 315 UD

Art.-Nr.: 4340558

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646542

Mit der Tischkreissäge TE-TS 315 UD mit 2.800 W Leistung gelingen akkurate Schnitte. Die Tischverlängerung macht eine einfache Handhabung langer Werkstücke möglich, wobei diese, um Platz zu sparen, abklappbar ist. Sicherheit bietet das in der Höhe einstellbare Sägeblatt, das Werkzeug zum Blatt-Wechsel ist wie Schiebstock und Schieblock im Lieferumfang enthalten. Das Sägeblatt kann bis zu 45° für Gehrungsschnitte eingestellt werden, der Winkelanschlag und die lange Führungsschiene sind für Gehrungen von bis zu 60° konzipiert. Der Parallelanschlag ist stabil und lang für genaue Säumschnitte. Durch Griffe und die Räder am Untergestell ist ein mobiler Einsatz möglich


Ausstattung

- Abklappbare Tischverlängerung für längere Werkstücke
- Griffe und Räder am Untergestell für einfache Mobilität der Säge
- Laufruhiger und langlebiger Induktionsmotor mit Drehstromantrieb
- Sägeblatt kann bis zu 45° für Gehrungsschnitte eingestellt werden
- In der Höhe einstellbares Sägeblatt für sichere Arbeit
- Stabiler und langer Parallelanschlag für genaue Säumschnitte
- Winkelanschlag und lange Führungsschiene für Gehrungen bis zu 60°
- Inkl. Schiebstock, Schieblock und Werkzeug zum Blattwechsel
- Ein Schiebstock wäre als Zubehör erhältlich und verwendbar




Technische Daten

- Netzanschluss	400 V 50 Hz
- Leistung	2400 W
- Max. Leistung (S6 S6%)	2800 W 20 %
- Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø315 x ø30 mm
- Anzahl Sägezähne	24 STK
- Schwenkbereich Sägeblatt	45 °
- Max. Schnitthöhe bei 45°	55 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90°	85 mm
- Höhenverstellung stufenlos	0 - 85 mm
- Durchmesser Absauganschluss	100 mm
- Arbeitshöhe	870 mm
- Größe Arbeitstisch	800 x 550 mm
- Tischverlängerung hinten	740 x 546 mm

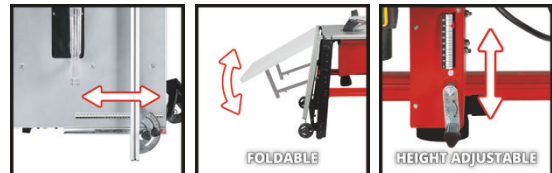

Logistische Daten

- Produktgewicht	51.96 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	57.24 kg
- Maße Einzelverpackung	850 x 600 x 500 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	60.9 kg
- Maße Exportkarton	850 x 600 x 490 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	96 208 255

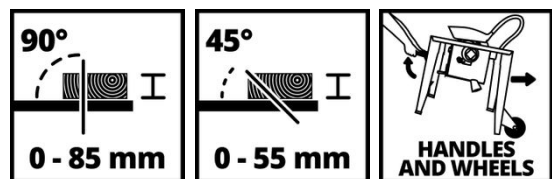

Als Sonderzubehör erhältlich



ST 315
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4340559
EAN-Code: 4006825648744
Einhell Accessory