



Einhell

CLASSIC

Stromerzeuger (Benzin)

TC-PG 65/E5

Art.-Nr.: 4152610

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825659993

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und ist zudem emissionsarm durch die Einhaltung der Emission 5-Regularien. Über zwei 230V-Abnehmer oder einen 400V-Abnehmer sind Geräte anschließbar. Die AVR-Funktion gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Der Elektrostart ist anwenderfreundlich konzipiert (Starterbatterie in der Lieferung enthalten). Der große 25-Liter-Tank mit Füllstandanzeige gewährleistet einen anhaltenden Dauerbetrieb des Stromerzeugers. Überlastschalter und Ölmangelsicherung sorgen für Sicherheit und einen langlebigen Betrieb. Zwei große Räder und ein Klappgriff machen den Stromerzeuger mobil.


Ausstattung

- Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor
- Zwei 230V-Abnehmer oder ein 400V-Abnehmer mit Strom versorgbar
- Zwei große Räder und ein Klappgriff für einen einfachen Transport
- Großer 25L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb
- Überlastschalter, Ölmangelsicherung & AVR-Funktion
- Anwenderfreundlicher Elektrostart (Lieferung mit Starterbatterie)



Technische Daten

- Generatortyp	Synchron
- Frequenz	50 Hz
- Dauerleistung (S1) bei 230 V	3200 W
- Dauerleistung (S1) bei 400 V	3600 W
- Max. Leistung Zeit (230 V)	3400 W
- Max. Leistung Zeit (400 V)	6500 W 2 min
- Leistung (S2 S2-Zeit) bei 400 V	4800 W 5 min
- Leistung (S2 S2-Zeit) bei 230 V	3400 W 5 min
- Nennstrom bei 230 V	14 A
- Nennstrom bei 400 V	5.2 A
- 230 V Steckdose	2 STK
- 400 V Steckdose	1 STK
- Motor	Viertakt, Luftgekühlt
- Zylinderzahl	1 STK
- Hubraum	420 cm ³
- Motordrehzahl	3000 min ⁻¹
- Max. Motorleistung	8 kW
- Kraftstoff	Benzin
- Benzintankinhalt	25 L
- Laufzeit bei 2/3 Last	11.7 h
- Schalleistungspegel LwA	96 dB (A)

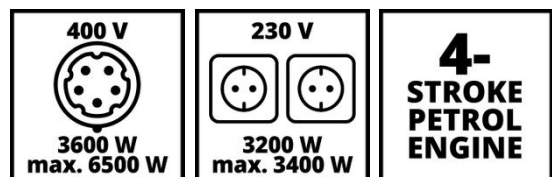

Logistische Daten

- Produktgewicht	79.05 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	87.55 kg
- Maße Einzelverpackung	715 x 565 x 605 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	87 kg
- Maße Exportkarton	710 x 570 x 580 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	96 198 268

Als Sonderzubehör erhältlich



Benzin- und Ölabsaugpumpe
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 3407000
EAN-Code: 4006825547276
Einhell Accessory