

Expression Home XP-5200



Dieser kompakte und elegante Multifunktionsdrucker beeindruckt durch Einzelpatronen und mobilen, beidseitigen Druck in DIN A4.

Das elegante und kompakte Multifunktionsgerät sieht aus jedem Blickwinkel gut aus. Entdecken Sie, wie einfach alltägliche Aufgaben sein können – mit beidseitigem Druck in DIN A4, einer Papierkassette für bis zu 150 Blatt, die von vorne beschickt werden kann, und einem großen 6,1-cm-LC-Display. Drucken Sie von fast überall mit den mobilen Drucklösungen von Epson¹. Das Gerät ist kompatibel mit Apple AirPrint².

Elegant und platzsparend

Dieses preisgünstige Modell nimmt äußerst wenig Platz ein, weil es Druck-, Scan- und Kopierfunktionen in einem Gerät vereint.

Einfache Bedienung

Der XP-5200 ist vielseitig einsetzbar und verfügt über Wi-Fi zum kabellosen Drucken und Scannen sowie Wi-Fi Direct, falls kein zentraler WLAN-Punkt verfügbar ist. Mit dem 6,1-cm-LC-Display drucken und kopieren Sie ohne Computer und dank beidseitigem Druck in DIN A4 nutzen Sie das Papier besonders effizient. Eine 150 Blatt-Papierkassette erleichtert das Nachfüllen von Papier.


Flexible WLAN-Lösungen

Drucken, scannen und mehr, direkt von Ihrem Gerät mit der Epson Smart-Panel-App¹. Mit der Epson Creative-Print-App drucken Sie zudem Fotos direkt von Facebook aus, erstellen Grußkarten und machen vieles mehr.

Kostengünstige Lösung


Die vierfarbigen Chillies 503-Patronen von Epson sorgen zuverlässig für klare Ausdrücke bei minimalem Aufwand. Zusätzlich senken Sie Ihre Druckkosten mit preiswerten Einzelpatronen in Standard- und XL-Größe

DATENBLATT / BROSCHÜRE

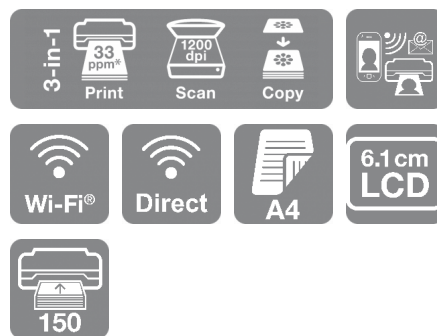

PRODUKTMERKMALE

- **Kompakt und elegant**
Kleine Standfläche und stylisches Design aus jedem Blickwinkel
- **Praktisch und effizient**
Beidseitiger Druck und vorderes Papierfach für bis zu 150 Blatt
- **Einfaches mobiles Drucken**
Drucken Sie ganz einfach vom Smartphone oder Tablet¹.
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**
Kabelloser Druck mit oder ohne Netzwerk
- **Beidseitiger Druck in DIN A4**
Automatischer beidseitiger Druck zur Verringerung des Papierverbrauchs

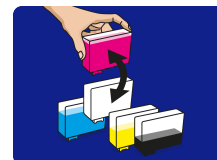

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und farbige Farbstofftinten
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi

DRUCK	
Number of colours	4 colour
Druckgeschwindigkeit	14 Seiten/Min Schwarzweiß, 7,5 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale	33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, B6, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:9, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), Letter Legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	150 Blatt maximal, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Randlosdruck, Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 5,3 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet)
Abmessungen	375 x 347 x 187 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,4 kg
Geräuschpegel	5,2 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 39 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Creative Print App, Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm
Features	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Foto-Optimierung

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK61403
Barcode	8715946702469
Ursprungsland	Philippinen

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Last extracted: 2022-08-22

Expression Home XP-5200


LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

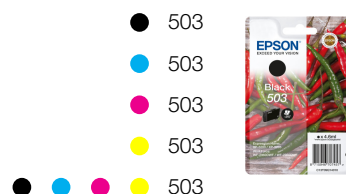

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

	503	503XL
●	210 Seiten*	550 Seiten*
● ● ●	165 Seiten*	470 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Für den mobilen Druck ist eine WLAN- und/oder Internetverbindung zum Drucker erforderlich. Weitere Informationen zu Epson Connect, Apps und den unterstützten Geräten finden Sie unter www.epson.eu/connect

2. AirPrint ermöglicht sofortiges kabelloses Drucken von iPhone, iPad, iPod touch und Mac,
3. ohne Treiber zu installieren oder Software herunterzuladen zu müssen.

EPSON®