

Expression Home XP-4205



Sparen Sie mit diesem kompakten Multifunktionsdrucker Geld, Platz und Zeit dank Einzelpatronen sowie beidseitigem, mobilem Drucken in DIN A4.

Sie suchen einen preisgünstigen, eleganten und benutzerfreundlichen Drucker? Dann ist der XP-4205 genau das Richtige für Sie. Er ist sehr kompakt und liefert klare, lebendige Ausdrücke. Er druckt mobil über Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint² und eine Reihe von kompatiblen Epson-Apps¹. Er verfügt außerdem über ein großes 6,1-cm-LC-Display.

Formschön und elegant

Dieses preisgünstige Modell nimmt äußerst wenig Platz ein, weil es Druck-, Scan- und Kopierfunktionen in einem Gerät vereint.

Einfache Bedienung

Mit einer Reihe wichtiger und benutzerfreundlicher Funktionen ermöglicht der XP-4205 flexibles Drucken und Scannen über Wi-Fi sowie über Wi-Fi Direct, falls kein zentraler WLAN-Punkt verfügbar ist. Durch das 6,1 cm große LC-Display drucken und kopieren Sie problemlos auch ohne Computer. Der beidseitige Druck verringert Ihren Papierverbrauch.

Flexible WLAN-Lösungen

Drucken, scannen und mehr, direkt von Ihrem Telefon oder Tablet mit der Epson Smart-Panel-App¹. Mit der Epson Creative-Print-App drucken Sie zudem Fotos direkt von Facebook aus. Sie erstellen Grußkarten mit ihr und vieles mehr.

Kostengünstige Lösung


Das vierfarbige Tintenpatronenset Ananas 604 von Epson sorgt für zuverlässige und klare Ausdrücke bei minimalem Aufwand. Zusätzlich zur Senkung Ihrer Druckkosten mit preiswerten Einzelpatronen in Standard- und XL-Kartuschen

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Kompakter Multifunktionsdrucker**
Sparen Sie Geld, Platz und Zeit
- **Einfaches mobiles Drucken**
Drucken Sie ganz einfach vom Smartphone oder Tablet¹.
- **Einzelpatronen**
Sparsam, da nur die verbrauchten Farben ausgetauscht werden müssen
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**
Kabelloses Drucken mit oder ohne Netzwerk
- **Beidseitiger Druck in DIN A4**
Automatischer beidseitiger Druck verringert den Papierverbrauch

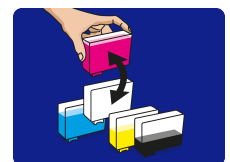

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und farbige Farbstofftinten
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi

DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	10 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale Druckgeschwindigkeit	42 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper), 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter	http://www.epson.eu/testing .

SCANNEN	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, B6
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	4,8 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus)
Abmessungen	375 x 300 x 170 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,3 kg
Geräuschpegel	5,1 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 38 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Enthaltene Software	Epson Photo+, Epson Scan 2
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Creative Print App, Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Farben	White

WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm
Features	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Foto-Optimierung

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK65404
Barcode	8715946702711
Ursprungsland	Indonesien

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2022-08-22

Expression Home XP-4205

LIEFERUMFANG

- Aufstellanleitung
- Stromkabel
- Hauptgerät
- Separate Einzelpatronen
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

	604	604XL
	150 Seiten*	500 Seiten*
	130 Seiten*	350 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Für den mobilen Druck ist eine WLAN- und/oder Internetverbindung zum Drucker erforderlich. Weitere Informationen zu Epson Connect, Apps und den unterstützten Geräten finden Sie unter www.epson.eu/connect
2. AirPrint ermöglicht sofortiges kabelloses Drucken von iPhone, iPad, iPod touch und Mac,
3. ohne Treiber zu installieren oder Software herunterzuladen zu müssen.

EPSON®