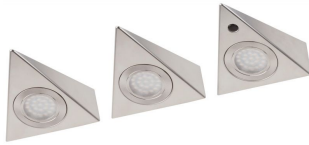


LED-Unterbauleuchten Trios Sensor silver



 
 
Artikelnummer: **20000081**

Artikelnummer:	20000081
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	135x146x42 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850884

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Trios Sensor silver sorgt in der Küche für höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Trios Sensor Leuchte schnell und einfach. Der Trios Sensor silver sorgt für optimale Lichtverhältnisse im 3er Set.

- LED-Unterbauleuchte mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort für die Küche
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000081	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	135 mm
Barcode	4004894850884	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,70	Farbwertanteil X	0,428	Breite	146 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	42 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	500,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	35000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894850884	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Lichtausbeute Nominalwert	50 lm/W	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	50 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	105,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	400 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Colorbox/Abmessungen	L=378 B=167 H=56 mm	Stromart	AC	Spektrumbild		Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894852741	Frequenz Nominalwert	50 Hz			Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,75			Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Gewicht	100,00 g	Vorschaltgerät				Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen	L=388 B=175 H=121 mm	Typ	EB50075A-1200625AG			Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4004894852758					CE Kennzeichnung	ja
Transportkarton/Inhalt (Stück)	24					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Gewicht	1080,00 g					Lieferumfang	Trios Sensor silver, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Transportkarton/Abmessungen	L=532 B=507 H=410 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							