



#24587

## Beleuchtetes 2.0 RGB-Lautsprechereset

„Sehen“ Sie den Sound mit diesem eleganten Lautsprechereset mit pulsierender RGB-Beleuchtung und klarem Sound

### Hauptmerkmale

- Stereo-Lautsprecher mit 12 W Spitzenleistung (6 W RMS) - für guten persönlichen Klang
- Vollständig RGB-beleuchtete Fronten mit verschiedenen Beleuchtungsmodi, die dem Sound den Look geben, den er verdient
- Die pulsierende LED-Beleuchtung reagiert auf den Rhythmus Ihrer Musik
- Leicht erreichbarer, kabelgebundener Regler für Strom, Lautstärke und Licht, damit Sie immer alles unter Kontrolle haben
- Frontgitter aus Metall bieten zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit
- Stromversorgung über USB - kein Netzstrom erforderlich



### Was ist in der Verpackung

- Lautsprechereset
- Lautstärkereglern
- Bedienungsanleitung

### System Anforderungen

- 3,5 mm Audioanschluss
- USB-Anschluss für die Stromversorgung



### Es wurde Licht

Das GXT 611 Wezz Boxen-Set ist mit RGB LED-Beleuchtung ausgestattet, die auf den Rhythmus Ihrer Musik reagiert. Ja genau, Sie können den Klang sehen. Ihre Supermacht!

### Sie sind der Boss

Ein leicht erreichbarer, kabelgebundener Knopf ermöglicht die Einstellung von Leistung, Lautstärke und Beleuchtung - Sie haben immer alles unter Kontrolle.



### Gehen Sie aufs Ganze

Genießen Sie hochwertigen Klang mit einer Spitzenleistung von 12 W (6 W RMS) und tauchen Sie ein in Filme, Musik, Games und vieles mehr.

### USB - cool, Mann

Einfach mit einem USB-Port verbinden, einschalten und lauschen - ohne Setup (und Netzsteckdose).



**GENERAL**

Type of speaker 2.0

**CONNECTIVITY**

Connection type Wired Cable length power cable 180 cm  
Cable length audio cable 180 cm Cable length satellite cable 120 cm

**LIGHTING**

Lights True Light modes Colour, EQ, On/off, Patterns

**SATELLITES**

Satellite Height (mm) 165 mm Satellite Width (mm) 78 mm  
Satellite Depth (mm) 95 mm

**INPUT**

Power source USB

**AUDIO**

Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W  
Power output - satellite (RMS) 3 W Frequency response 20 - 20000 Hz  
Driver units 2 Audio input 3.5 mm  
Audio output None Headphone connection False  
Microphone built-in False Microphone connection False

**CONTROL**

Remote control Wired Controls On/off, right, volume control

**PROTECTION**

Waterproof False

**FEATURES**

Power saving False NFC False  
Hands-free phone calls False Tripod mount False  
Special features RGB

**HEADPHONE**

Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10 Ohm

**SIZE & WEIGHT**

<b>Total weight</b>	780 g	<b>Weight of main unit</b>	780 g
<b>Depth of main product (in mm)</b>	95 mm	<b>Width of main product (in mm)</b>	87 mm
<b>Height of main product (in mm)</b>	165 mm		

**COMPATIBILITY**

<b>Compatible Device Types</b>	Laptop, pc, smartphone, tablet	<b>Compatible Consoles</b>	No
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----

**POWER**


<b>Power cable detachable</b>	False
-------------------------------	-------



PRODUCT VISUAL 1



PRODUCT FRONT 1

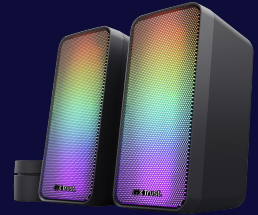

PRODUCT VISUAL 2



PRODUCT SIDE 1



PRODUCT VISUAL 3



PACKAGE VISUAL 1



PACKAGE FRONT 1



PRODUCT PICTORIAL 1



PRODUCT PICTORIAL 2



PRODUCT PICTORIAL 3



LIFESTYLE VISUAL 1



LIFESTYLE VISUAL 2