



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Stielstaubsauger

TE-SV 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 2347180

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659061


Der Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li-Solo ist Teil der kombinierbaren Power-X Change Familie. Dank Wechselakkusystem und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel möglich. Mit den 4 Spotlight LEDs und einem um zwei Achsen bewegbaren Gelenk, können auch dunkle Engstellen gründlich gereinigt werden. Das 3-fach Filtersystem mit waschbarem Faltenfilter und der Zyklonabscheider sorgen für saubere Ausblasluft und effizientes Saugen. Der Staubfangbehälter wird einfach und beutellos per Knopfdruck entleert. Per ECO- und BOOST-Modus kann die Saugleistung an jede Situation angepasst werden. Der Staubsauger kann sowohl als Handstaubsauger als auch zur Bodenreinigung als Stielstaubsauger verwendet werden.

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Akku notwendig
- Ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel dank Wechselakkusystem
- in Kombination mit der Schnellladetechnologie (3 - 6 A)
- gründliches Reinigen an dunklen Stellen dank 4x Spotlight LEDs
- leises und bodenschonendes Arbeiten mithilfe gummierter Räder
- kompakte, leichte Bauform für ermüdungsfreies Saugen
- saubere Ausblasluft und hohe Saugkraft dank effizientem 3-fach Filtersystem inkl. waschbarem Faltenfilter und Zyklonabscheider
- einfach + beutellos: Staubfangbehälter Entleeren per Knopfdruck
- spart Geld, schont die Umwelt und vermeidet Kontakt zum Schmutz
- Anpassen der Saugleistung an jede Situation: ECO oder BOOST Modus
- Vorteil 2 in 1 Funktion: klein + leicht als Handstaubsauger
- perfektes Handling bei der Bodenreinigung als Stielstaubsauger
- Reinigung aller Bodenarten mit der motorisierten Bodendüse
- inkl. Wandhalterung für die Aufbewahrung des Gerätes + Zubehör
- flex. Fugendüse ermöglicht Reinigung schwer zugänglicher Stellen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




UNLIMITED RUNTIME

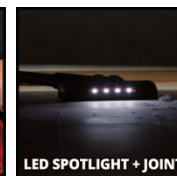


LED SPOTLIGHT + JOINT

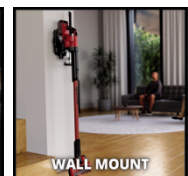


WALL MOUNT

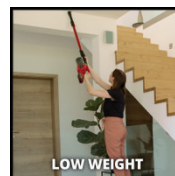

LOW WEIGHT

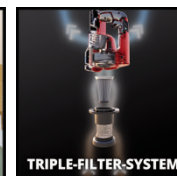

TRIPLE-FILTER-SYSTEM

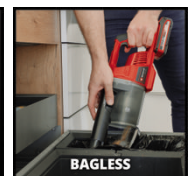


BAGLESS

Technische Daten

- Auffangbehälter-Volumen 0.6 L

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 1.05
 - Bruttogewicht (kg) 3.59
 - Maße Einzelverpackung 245 x 175 x 780 mm
 - Stück pro Exportkarton 1 STK
 - Bruttogewicht Exportkarton 3.3 kg
 - Containermengen (20"/40"/40"HC) 656 | 1360 | 1944

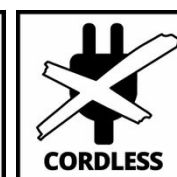

CORDLESS



UNLIMITED RUNTIME

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Ersatzbürste
Stielstaubsauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351265
EAN-Code: 4006825661569
Einhell Accessory



waschbarer Filter
Stielstaubsauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351266
EAN-Code: 4006825661576
Einhell Accessory





18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Laufzeit ¹ (Min.)	 Laufzeit ² (Min.)
	1.5 Ah	19
2.0 Ah	25	11
2.5 Ah	31	13
3.0 Ah	38	18
4.0 Ah	50	22
5.2 Ah	65	28
6.0 Ah	80	35

Testaufbau:

1) ECO

2) BOOST