


07173 BERG DL-10L

Bodeneinbaustrahler

5905339071736



IP
67

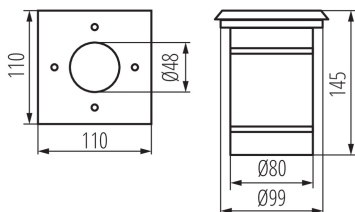

Kanlux BERG ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte für austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel. Sie bewährt sich perfekt für die Hervorhebung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen usw. Sie besteht aus hochwertigsten Materialien, wodurch sie eine Druckfestigkeit von bis zu 500 kg aufweist.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: Edelstahl

Einbauort: Zum Einbau in den Untergrund, befahrbar

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Abstrahlrichtung: oben

Länge [mm]: 110

Anzahl der Drosseln: 2

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: PAR16 LED

Sockel: GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender

Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Zulässige statische Belastung (kN): 5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 67

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Höhe (mm): 145

Breite [mm]: 110

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

07173 BERG DL-10L

Bodeneinbaustrahler



Netto-Einzelgewicht [g]: 842

Grammatur [g]: 942

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16

Kartongewicht [kg]: 18.84

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 33.5

Kartonlänge [cm]: 60.5

Kartonvolumen [m³]: 0.050669