

LED-Wandleuchte

5905339266859



Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Wandleuchte, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 900

Breite [mm]: 100

Höhe (mm): 41

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 15

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1230

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 1900

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000

Lichtausbeute (lm/W): 82

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷30

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: L70B50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben


Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,75÷1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1



LED-Wandleuchte

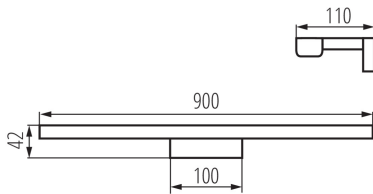

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 44

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 370

Grammatur [g]: 675

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 91

Kartongewicht [kg]: 6.75

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 27.5

Kartonlänge [cm]: 93

Kartonvolumen [m³]: 0.070331