


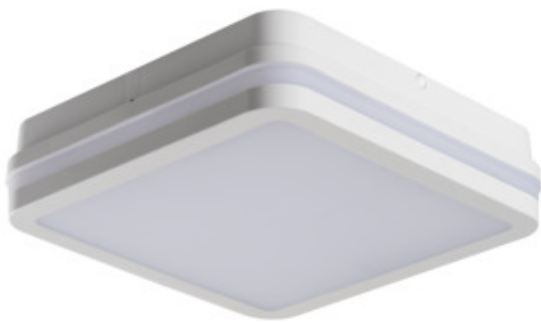

Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 220

Breite [mm]: 220

Höhe (mm): 55

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1480

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2200

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 20000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 82


Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

33381 BENO 18W WW-L-W

LED- Deckenleuchte

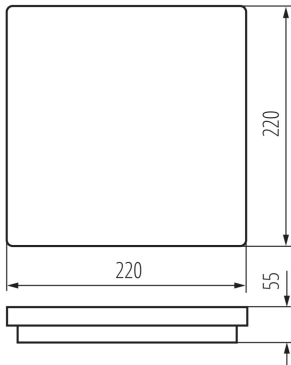

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,5÷1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 470

Grammatur [g]: 634

Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 27

Kartongewicht [kg]: 6.34

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 25

Kartonlänge [cm]: 46.5

Kartonvolumen [m³]: 0.0372

