

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2734942

**Budzik TFA Dostmann 60.2032.54, cyfrowy,
Kwarcowy**



*Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*

**TFA**

*Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals*


Kat. Nr. 60.2032.54



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie

- Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !
- Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !

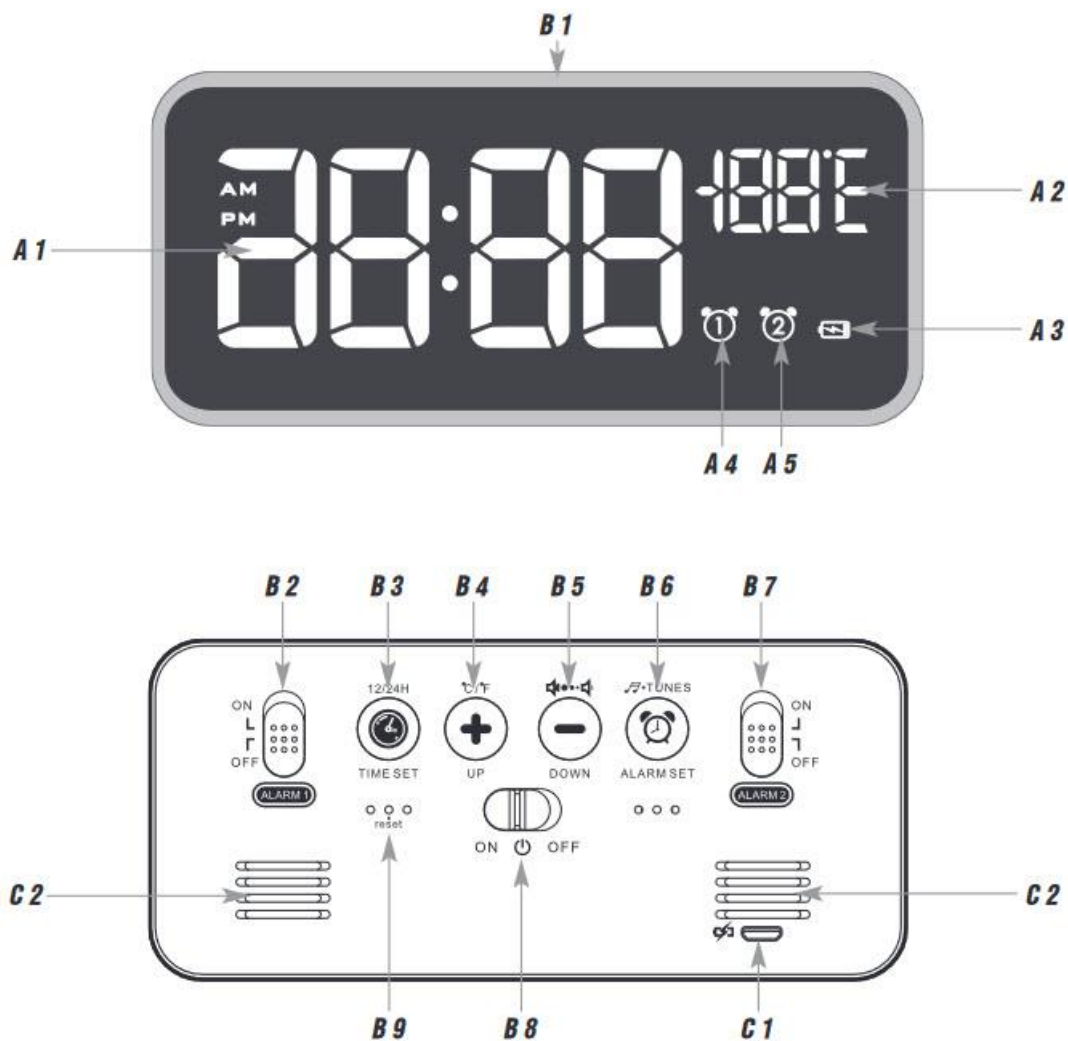

1. Zawartość dostawy

- Cyfrowy budzik
- Kabel mikro USB
- Instrukcja obsługi

2. Zakres zastosowań i wszystkie zalety Twojego nowego instrumentu w skrócie

- 16 dźwięków alarmowych (sygnał alarmowy i melodie)
- Dwa czasy budzenia i funkcja drzemki
- 3 poziomy głośności
- Temperatura wewnętrzna (°C/°F)
- Lustrzany kolorowy wyświetlacz z 4 poziomami jasności
- Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 6 sekundach (funkcja oszczędzania energii)
- Wyświetlacz aktywowany dotykiem lub klaskaniem

- Przełącznik włącz / wyłącz
- Zintegrowana bateria do ładowania za pomocą kabla micro-USB (w zestawie)

3. Dla twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanego powyżej. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany w produkcie są zabronione.



Ostrożność!

Ryzyko porażenia prądem!

- Podłączaj urządzenie kablem USB tylko do odpowiedniego źródła zasilania USB, takiego jak komputer, zasilacz USB (DC 5V, min. 500 mA).
- Produkt nie może mieć kontaktu z wodą ani wilgocią.
- Nie ładuj produktu, jeśli obudowa jest uszkodzona.
- Ładuj urządzenie poza zasięgiem osób (w tym dzieci), które nie są w stanie w pełni docenić potencjalnego ryzyka związanego z obchodzeniem się z urządzeniami elektrycznymi.
- Natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli wystąpi jakakolwiek usterka.



Ostrożność!

Ryzyko zranienia!

- Baterie zawierające lit niosą ze sobą ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu wysokiej temperatury lub uszkodzeń mechanicznych!
- Chronić go przed wysokimi temperaturami. Nie wrzucać do ognia, nie doprowadzać do zwarcia ani nie rozbierać. Jeśli urządzenie nagrzewa się podczas ładowania lub bateria nie jest już ładowana, oznacza to uszkodzenie. Natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania ładującego.
- Baterii nie można i nie wolno wymieniać ani wyjmować przez użytkownika. W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. W razie potrzeby wykwalifikowana osoba może uzyskać instrukcje dotyczące demontażu zainstalowanej na stałe baterii pod adresem info@tfa-dost-mann.de, jeśli jest to konieczne w celu naprawy lub recyklingu produktu.



Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu!

- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje lub wstrząsy. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.
- Instrument nie jest niezniszczalny. W przypadku upadku części mogą pęknąć.

4. Elementy

A: wyświetlacz LCD (rys. 1):

Odp. 1: Czas

A2: Temperatura wewnętrzna

A 3: Symbol ładowania

A 4: Symbol alarmu 1

A 5: Symbol alarmu 2

B: Przyciski (Rys. 1-3):

B 1: Przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT (drzemki / podświetlenia)

B 2: Włącznik/wyłącznik ALARM 1

B 3: przycisk USTAWIANIE CZASU

B 4: przycisk UP (w górę)

B 5: przycisk DOWN (w dół)

B 6: Przycisk USTAWIENIA ALARMU

B 7: Włącznik/wyłącznik ALARMU 2

B 8: Przełącznik włączania/wyłączania zasilania

B 9: Przycisk RESETUJ

C: Obudowa (rys. 2):

C 1: Port USB 5 V

C2: Głośnik

5. Ładowanie

- Czerwony symbol ładowania pojawia się, gdy akumulator wymaga naładowania.
- Proszę natychmiast naładować urządzenie, aby przedłużyć żywotność baterii.
- Podłącz dostarczony kabel USB do odpowiedniego portu w urządzeniu i podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania USB.
- Nie należy stosować nadmiernej siły podczas podłączania kabla USB. Wtyczka USB pasuje tylko w jeden sposób do portu USB.
- Aby w pełni naładować, pozostaw urządzenie podłączone przez około 6 godzin.
- Czerwony symbol ładowania wskazuje teraz, że trwa ładowanie wbudowanego akumulatora. Gdy tylko symbol ładowania zgaśnie, wbudowany akumulator jest w pełni naładowany.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania ładującego.

- Ładuj baterię co sześć miesięcy, nawet jeśli produkt nie jest używany.

6. Pierwsze kroki

- Przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.
- Przesuń przełącznik POWER ON/OFF w położenie ON.
- Wyświetlacz pojawia się na 6 sekund.
- Na wyświetlaczu pojawi się godzina 12:00 i temperatura wewnętrzna

7. Oświetlenie

- Naciśnij przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT, aby ustawić jasność na 4 poziomach.
- Aby oszczędzać energię, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 6 sekundach, jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci. Wyświetlacz pozostaje stale aktywny, gdy pozostawisz urządzenie podłączone do źródła zasilania USB.
- Aby tymczasowo uaktywnić wyświetlacz, dotknij lekko budzika lub wydaj głośny dźwięk (np. klaskanie w dłonie).

8. Działanie

8.1 Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME SET przez trzy sekundy, aby wejść do trybu ustawień.
- Cyfra godziny będzie migać. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić godziny. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby przejść do trybu szybkiego.
- Zatwierdź ustawienie przyciskiem TIME SET i w ten sam sposób ustaw minuty.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem TIME SET.
- Wyświetlacz pokazuje aktualny czas.
- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 9 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

8.2 Ustawienie wyświetlania 12/24-godzinnego

- Naciśnij krótko przycisk TIME SET w trybie normalnym, aby ustawić system 12-godzinny lub 24-godzinny (domyślnie 24-godzinny). W systemie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się AM lub PM (po godzinie 12).

8.3 Ustawienie jednostek temperatury

- Naciśnij przycisk UP w normalnym trybie, aby zmienić jednostki temperatury między °C (Celsjusz) a °F (Fahrenheit).

9. Funkcja budzika

9.1 Ustawienie czasu budzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM SET w trybie normalnym przez trzy sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
- Na wyświetlaczu pojawi się godzina 6:00 (domyślnie) lub ostatnio ustawiona godzina budzenia 1.
- Cyfra godziny i symbol alarmu 1 zaczną migać.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić godziny. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby przejść do trybu szybkiego.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Na wyświetlaczu miga „1” i rozlega się dźwięk alarmu. Alternatywnie dostępnych jest 15 melodii. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać dźwięk alarmu. Zatwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Na wyświetlaczu pojawi się godzina 6:00 (domyślnie) lub ostatnio ustawiona godzina budzenia 2. Cyfra godziny i symbol alarmu 2 zaczną migać.
- Alarm 2 można ustawić w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Wyświetlacz pokazuje aktualny czas.

Notatka:

W każdej chwili możesz wyjść z trybu ustawiania alarmu. Poczekaj 9 sekund, urządzenie automatycznie zastosuje ustawienia, których dokonałeś do tej pory

9.2 Włączanie i wyłączanie alarmu

- Aby włączyć lub wyłączyć alarm 1 i / lub 2, przesunij odpowiedni przełącznik ALARM ON/OFF w położenie ON lub OFF.
- Gdy alarm jest włączony, pojawi się odpowiedni symbol alarmu pojawiają się na wyświetlaczu.

9.3 Proces budzenia

- Gdy nadejdzie ustawiony czas budzenia, budzik obudzi Cię z wybranym ustawieniem. Wyświetlacz jest włączony. Odpowiedni symbol alarmu miga.
- Naciśnij dowolny przycisk (oprócz SNOOZE/LIGHT), a alarm się wyłączy.
- Dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 2 minutach, jeśli nie zostanie zatrzymany ręcznie.
- Kiedy dzwoni budzik, naciśnij krótko przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki.
- Po włączeniu funkcji drzemki na wyświetlaczu zaczną migać symbol alarmu.
- Alarm zostanie przerwany na 5 minut.
- Naciśnij dowolny przycisk (oprócz SNOOZE/LIGHT), a funkcja drzemki zostanie zatrzymana.

9.4 Tryb uśpienia

- Naciśnij przycisk ALARM SET w trybie normalnym. Dźwięk alarmu (sygnał alarmu lub melodie) rozbrzmiewa przez 5 minut.
- Naciśnij przycisk ALARM SET, a dźwięk alarmu ucichnie. Naciśnij ponownie przycisk ALARM SET, aby wybrać następny dźwięk alarmu (wyświetlanie od 1 do 16).

9.5 Ustawienie głośności

- Naciśnij przycisk W DÓŁ w trybie normalnym. Rozlegnie się dźwięk alarmu. Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby wyregulować odpowiednią głośność (3 poziomy).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET, TIME SET lub UP lub odczekaj 5 sekund.

10. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyłącz urządzenie, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas. Przesuń przełącznik POWER ON/OFF w położenie OFF. Ustawienia zostaną zapisane.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak/słaby wyświetlacz na urządzeniu	<ul style="list-style-type: none"> → Przesuń przełącznik POWER ON/OFF na urządzeniu w położenie ON → Naładuj urządzenie → Ustaw jasność za pomocą przycisku SNOOZE/LIGHT → Krótkotrwała aktywacja wyświetlacza dotykiem lub dźwiękiem Stała praca tylko z połączeniem USB/sieciowym!
Błędne wskazanie	<ul style="list-style-type: none"> → Ustaw zegar → Uruchom ponownie instrument zgodnie z instrukcją → Za pomocą szpilki naciśnij przycisk RESET
Budzik nie dzwoni	<ul style="list-style-type: none"> → Przesuń przełącznik ALARM 1 i/lub 2 w położenie ON

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania porady

12 Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

13. Specyfikacje

Zużycie energii.....Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność / energia.....3,7 V / 1200 mAh
Ładowanie źródła zasilania.....Micro-USB 5V, 500mA
Akcesoria..... Kabel ładujący
Czas ładowania..... Około 6 godzin
Tryb oszczędzania energii (przy zasilaniu bateryjnym)...Czuwanie po 6 sekundach Czujnik hałasu
włącza wyświetlacz przy poziomie głośności 90 dB

Zakres pomiarowy temperatura.....0 °C..... +50°C (32°F...122°F)
Dokładność pomiaru temperatury.....±1,0°C
Wymiary obudowy.....145 x 65 x 32 mm
Waga..... 161 g (tylko urządzenie)

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie głównej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>