
 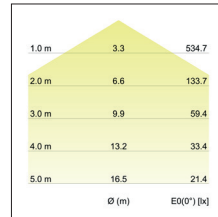



LED-Anbauleuchte, 380 x 380 mm, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 58194003

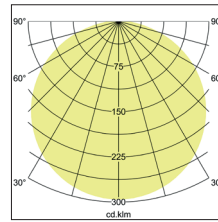

LED-Anbauleuchte, 380 x 380 mm, mit Indirektanteil, Schirm braun grau, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: braun grau.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.810lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	58194003
Stand:	07.12.2021 09:58

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Schirmfarbe	braun grau
Chintz Farbcode	66.8003.82
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	18 W
Maße	L 380 x B 380 x H 95 mm
Leuchtmittel	LED

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.810 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	380 mm
Breite	380 mm
Aufbauhöhe	95 mm