


TUF Gaming VG24VQ1B

EAN 4711081149491


Produkt Nummer 90LM0730-B01170



- 23,8-Zoll Full HD (1920×1080) 1500R Gaming-Monitor mit ultraschneller 165Hz Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB)-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) zusammen mit Adaptive-Sync, wodurch Ghosting und Tearing vermieden werden – für eine scharfe Spielegrafik mit hohen Bildraten
- FreeSync Premium-Technologie zur Vermeidung von Tearing und abgehackten Bildraten
- Shadow Boost verbessert die Bilddetails in dunklen Bereichen und hellt Szenen auf, ohne dass helle Bereiche überbelichtet werden
- Full HD(1920 X 1080)@120Hz Ausgabe auf PS5 & Xbox Series X/S

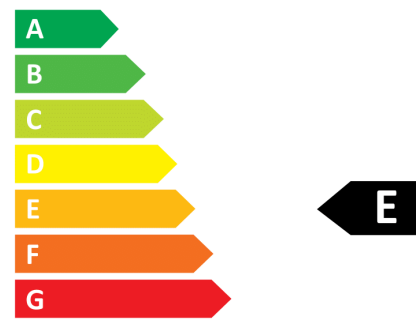

18 kWh/1000h

 

2019/2013

Technische Daten TUF Gaming VG24VQ1B

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	VA
Bildschirmform:	Gebogen
Kontrastverhältnis:	3000:1
Maximale Bildwiederholrate:	165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (peak):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung:	1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 180 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 144 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	537,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	199,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	403,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	3,48 kg
Breite (ohne Standfuß):	53,8 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	7,81 cm
Höhe (ohne Standfuß):	32,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):	2,9 kg

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	21 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	598 mm
Verpackungstiefe:	191 mm
Verpackungshöhe:	458 mm
Paketgewicht:	5,18 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	23 – -5°

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Schattensteuerung:

Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W