
 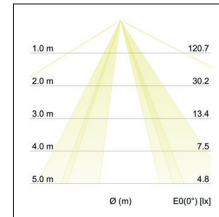



Pendelleuchte Soft Tube, 280

Artikel-Nr. 58260519

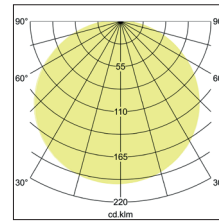

Pendelleuchte Soft Tube, 280, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form.

Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz,

Schirmfarbe: grün, Pendellänge: 1.500 mm.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.

Lichtstrom vermessen mit 1 x 10 W.

. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 610lm, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	58260519
Stand:	22.07.2021 01:40

Farbe	nickel
Schirmfarbe	ziegelrot
Chintz Farbcode	66.8003.19
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Ausführung	E27

Leistung	1 x max. 60 W
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	610 lm
Pendellänge max.	1.500 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I