


LED-2er-Lichtpunktset, IP44, rund
Artikel-Nr. 99051483

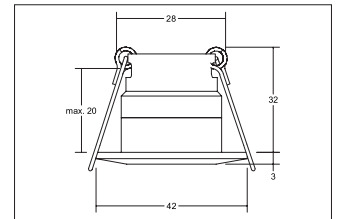

LED-2er-Lichtpunktset, IP44, rund, cremeweiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	99051483		
Stand:	22.07.2021 22:05		
Lichtfarbe	3000 K	Ansteuerung	schaltbar
Farbe	weiß	Außendurchmesser	42 mm
Abstrahlwinkel	38 °	Einbaudurchmesser	28 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk	Einbautiefe	32 mm
Material	Aluminium / Glas	Spannung	230V AC 50Hz
Leistung	2 x 3 W	Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED	Lichtstrom	650 lm
Lieferung	jeweils bestehend aus zwei Lichtpunkten und einem 350 mA-Konverter 8 W (Phasenabschnitt dimmbar), Maße Konverter: L 122 x B 39 x H 18 mm	Schutzart	IP44*
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schutzklasse	II
		Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Höhe	3 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung