


LED-2er-Lichtpunktset, IP44, rund

Artikel-Nr. 99051143

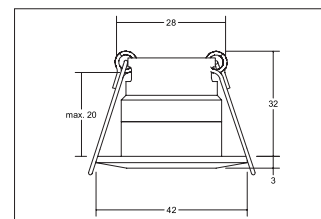

LED-2er-Lichtpunktset, IP44, rund, champagner matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	99051143
Stand:	22.07.2021 22:03

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	champagner
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	2 x 3 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	jeweils bestehend aus zwei Lichtpunkten und einem 350 mA-Konverter 8 W (Phasenabschnitt dimmbar), Maße Konverter: L 122 x B 39 x H 18 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	42 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Einbautiefe	32 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Lichtstrom	650 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	3 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung