



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Gartenpumpe

**AQUINNA 18/30 F LED**

Art.-Nr.: 4180430

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668513

Die Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 18/30 F LED ist eine leistungsstarke Pumpe der flexibel kombinierbaren Power X-Change Familie zum kabellosen Einsatz. Per Double Runtime Technology kann die Akku-Pumpe mit einem oder zwei 18 V Akkus ausgestattet werden. Ist ein Akku leer, schaltet die Energieversorgung automatisch auf den zweiten Akku um. Die Pumpe verfügt über einen ECO- und einen BOOST-Modus. Zudem ist die Gartenpumpe ausgestattet mit einer LED-Ladestandsanzeige, einer Schmutz- und Wasserfüllanzeige, einem Vorfilter, einem Rückschlagventil, einer Wassereinfüll- und einer -ablassschraube, einem Tragegriff und Befestigungslöchern. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Double Runtime Technology: 2 Akku-Steckplätze, doppelte Laufzeit
- Für alle Power X-Change Akkus geeignet
- Hohe Pumpleistung vereint mit kabelloser Freiheit
- LED Batterie-Ladestandsanzeige direkt am Gerät
- Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
- Vorfilter zum Schutz vor Verunreinigungen im angesaugten Wasser
- Große Wassereinfüllschraube für einfache Inbetriebnahme
- Frostschutz dank einfachem Entleeren über Wasserablassschraube
- Entlüfterschrauber gewährleistet eine effiziente Ansaugung
- Wasserfüllanzeige – Wasserstand auf einen Blick bestimmen
- Schmutzanzeige – Verschmutzten Filter schnell erkennen
- Überlastschutz zum Schutz des Motors vor Überhitzung
- Tragegriff zum einfachen Transport
- Pumpenfuß mit Bohrung zur sicheren, dauerhaften Befestigung
- Hochwertiger, langlebiger Saug- und Druckanschluss aus Metall
- Rückschlagventil zur Vermeidung des Wasserrückflusses
- Robuste Gleitringdichtungen für eine lange Lebensdauer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



DOUBLE RUNTIME TECHNOLOGY



PRE FILTER (NON-RETURN VALVE)




DIRT & WATER FILLING INDICATOR

## Technische Daten

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Fördermenge max.        | 3000 L/h       |
| - Ansaughöhe max.         | 6 m            |
| - Max. Förderhöhe/ -druck | 28 m / 2.8 bar |
| - Max. Wassertemperatur   | 35 °C          |
| - Anschluss Saugseite     | 33,3mm (R1 AG) |
| - Anschluss Druckseite    | 33,3mm (G1 IG) |



FROST PROTECTION

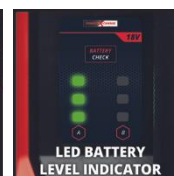


LED BATTERY LEVEL INDICATOR



BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3.9                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 4.95               |
| - Maße Einzelverpackung           | 528 x 234 x 315 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 3 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 15.1 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 715 x 540 x 330 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 672   1386         |

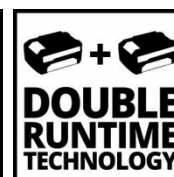

## Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff  
Zubehör Wassertechnik  
Art.-Nr.: 4173635  
EAN-Code: 4006825549058  
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff  
Zubehör Wassertechnik  
Art.-Nr.: 4173645  
EAN-Code: 4006825549102  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



Adapter 33,3 mm (1") AG  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173761  
EAN-Code: 4006825662733  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Zubehörset Druckseite (OFF)  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173762  
EAN-Code: 4006825663266  
Einhell Accessory



Zubehörset Saug- & Druck (OFF)  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173763  
EAN-Code: 4006825663273  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512136  
EAN-Code: 4006825664010  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory







Saugschlauch 7 m Messing  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173640  
EAN-Code: 4006825549171  
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173630  
EAN-Code: 4006825549133  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Wasseer pumpen (boost) <sup>1</sup>	 Wasser pumpen (eco) <sup>2</sup>	 Wasseer pumpen (boost) <sup>3</sup>	 Wasser pumpen (eco) <sup>4</sup>
	(Min.)	(Min.)	(Min.)	(Min.)
<b>1.5 Ah</b>	10	14	20	28
<b>2.0 Ah</b>	15	19	30	38
<b>2.5 Ah</b>	17	23	34	46
<b>3.0 Ah</b>	20	28	40	56
<b>4.0 Ah</b>	30	38	60	76
<b>5.2 Ah</b>	36	48	72	96
<b>6.0 Ah</b>	40	56	80	112
<b>8.0 Ah</b>	60	76	120	152

### Testaufbau:

- 1) BOOST (1 battery)
- 2) ECO (1 battery)
- 3) BOOST (2 batteries)
- 4) ECO (2 batteries)