



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Schmutzwasserpumpe

GE-DP 18/25 Li - Solo

Art.-Nr.: 4181580

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825665642

Die Einhell Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 Li - Solo ist flexibel, robust und leistungsstark dank PXC-Akku und flexibler Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung. Die lange Kabelverbindung erlaubt eine größere Eintauchtiefe. Das hochwertige Pumpengehäuse ist aus schlagzähem Kunststoff. Der Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite ist gut erreichbar. Ausgestattet mit einem Universal-Schlauchanschluss (max. 1 1/2") und einem Leistungsstufenschalter mit ECO-Funktion. Geeignet ist die Pumpe für Schmutzwasser mit Fremdkörperanteil bis zu 25 mm. Für einfachen Transport und Einsatz ist ein doppelseitiger Tragegriff integriert. Zum Betrieb ist 1x18V Batterie notwendig. Lieferung ohne Akku/Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Wählbare Leistungsstufen: ECO und BOOST
- Eco Power: Längere Laufzeit, weniger Stromverbrauch
- Boost-Modus für maximale Förderleistung
- Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung
- 5 Meter lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
- Flachabsaugend bis 35 mm Restwasserstand
- Geeignet für Wasser mit max. 25 mm großen Schmutzpartikeln
- 7.500 Liter pro Stunde Fördermenge durch leistungsstarken Motor
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Trockenlaufsicherung zum Schutz des Motors
- Lieferung inklusive Universalanschluss
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - PXC-Akku Spannung / Kapazität | 18 V |
| - Max. Förderhöhe | 5 m |
| - Fördermenge max. | 7500 L/h |
| - Eintauchtiefe max. | 4 m |
| - Max. Fremdkörpergröße | 25 mm |
| - Förderdruck max. | 0.5 bar |
| - Max. Wasser Temperatur | 35 °C |
| - Schlauchanschluss | 42mm (G11/4 AG) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.75 |
| - Bruttogewicht (kg) | 4.2 |
| - Maße Einzelverpackung | 375 x 230 x 305 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18 kg |
| - Maße Exportkarton | 470 x 390 x 620 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 816 1740 2320 |

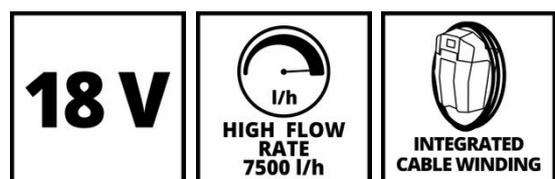

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



pumping water (boost)¹
(Min.)



pumping water (eco)²
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	pumping water (boost) ¹ (Min.)	pumping water (eco) ² (Min.)
1.5 Ah	11	16
2.0 Ah	15	21
2.5 Ah	19	26
3.0 Ah	23	32
4.0 Ah	30	42
5.2 Ah	40	55
6.0 Ah	46	64
8.0 Ah	60	84

Testaufbau:

1) BOOST

2) ECO