



Einhell

CLASSIC

Benzin-Rasenmäher

GC-PM 40/2

Art.-Nr.: 3404833

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825665741

Der Benzin-Rasenmäher GC-PM 40/2 ist ein robustes, zuverlässiges Gerät, das sich beim Mähen mittelgroßer Rasenflächen als nützlicher Helfer erweist. Dank dreistufiger Einzelrad-Schnitthöhenverstellung lässt sich das Gerät an die jeweilige Mäh Aufgabe anpassen. Der klappbare Führungsholm erlaubt eine platzsparende Unterbringung des Rasenmähers. Das langlebige Gehäuse besteht aus formschönem, stabilem Kunststoff. Der Grasfangsack zeigt anhand der Füllstandsanzeige an, wenn er voll ist und lässt sich dank zwei Handgriffen leicht entleeren.

Ausstattung



- 1 Zylinder, 4-Takt-Motor
- 3-stufige Einzelrad-Schnitthöhenverstellung
- Ergonomischer, klappbarer Führungsholm
- Formschönes, stabiles Kunststoffgehäuse
- Fangsack mit Füllstandsanzeige und zwei Entleergriffen
- Startseilzug am Führungsholm
- Empfohlen für Rasenflächen bis 800 m²

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Motor | Viertakt, Luftgekühlt |
| - Hubraum | 132 cm ³ |
| - Leistung | 2 kW |
| - Arbeitsdrehzahl | 2900 min ⁻¹ |
| - Benzintankinhalt | 0.9 L |
| - Schnittbreite | 40 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 3 25 mm - 60 mm Einzelrad |
| - Fangsackvolumen | 45 L |
| - Raddurchmesser vorne | 152 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 152 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 17.1 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 21 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 705 x 465 x 415 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Maße Exportkarton | 700 x 460 x 430 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 205 425 510 |

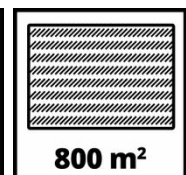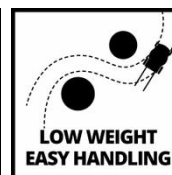

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GC-PM 40
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405850
EAN-Code: 4006825638806
Einhell Accessory