



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Oberfräse

TP-RO 18 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4350411

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825664263

Die Einhell Akku-Oberfräse TP-RO 18 Li BL - Solo mit Drehzahl-Regel Elektronik und leistungsstarkem Motor ist für präzise Arbeiten bestens gerüstet. Stufenlos einstellbare Frästiefe mit Feinjustierung, hochwertige Aluminiumausführung, Zweihandaufsatz und weitere Features erlauben exaktes Arbeiten. Ausgerüstet mit Spannzangen 6 + 8 mm für diverse Fräser, sorgt die Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel. Ergonomischer Handgriff mit Softgrip, Späneschild und LED-Leuchte bieten bequemes Arbeiten. Die Oberfräse ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Zum Lieferumfang gehören Parallelanschlag, Zirkelspitze und Werkzeug, ebenso der Absaugadapter für Einhell Nass-/Trockensauger. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Drehzahl-Regel Elektronik mit leistungsstarkem Motor
- Stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung
- Tiefeneinstellung mit mehrstufigen Revolveranschlag
- Präzise Doppelrohrführung für maßhaltiges Fräsen
- Spannzange 6 und 8 mm für diverse Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kunststoffeinlage schützt die Werkstückoberfläche
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Späneschild schützt vor Spänen im Blickfeld
- Hochwertige Aluminiumausführung ermöglicht präzises Fräsen
- Zweihand-Aufsatz ermöglicht präzise Bedienung des Geräts
- Inkl. Parallelanschlag, Zirkelspitze, Führungsrolle und Werkzeug
- Inkl. Absaugadapter passend für Einhell Nass-/Trockensauger
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



BRUSHLESS MOTOR



ELECTRONIC
10000 - 30000 min⁻¹



REVOLVER STOP



LED



INCL.



BATTERY &
CHARGER
**NOT
INCLUDED**

Technische Daten


- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| - Akku | 18 V |
| - Hubhöhe | 35 mm |
| - Idle speed | 10000 - 30000 min ⁻¹ |
| - Spannzange | 6 + 8 mm |
| - Max. Formfräser | 30 mm |

Logistische Daten


- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.26 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.48 |
| - Maße Einzelverpackung | 252 x 163 x 256 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 500 x 270 x 270 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2280 4680 5265 |



18 V

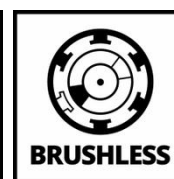

BRUSHLESS

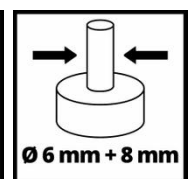

Ø 6 mm + 8 mm

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schneiden¹
(m)

1.5 Ah	22
2.0 Ah	29
2.5 Ah	37
3.0 Ah	44
4.0 Ah	58
5.2 Ah	77
6.0 Ah	88
8.0 Ah	118

Testaufbau:

1) Weichholz - Spanplatte - Max. elektronische Geschwindigkeit