



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

Art. 1 16995 0

0470890 4624

MAX 3680 W 220-250V~/16A

VL 25 Y315 IP44 DE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44


service@brennenstuhl.com

25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5

4624

Art. 1 16995 0

MAX 3680 W 220-250V~/16A

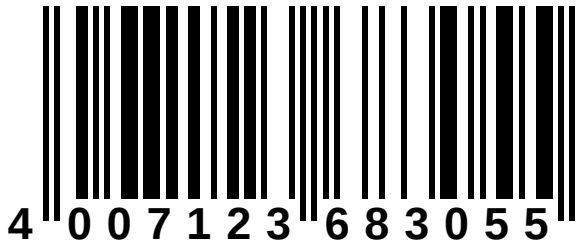

4 007123 683055
service@brennenstuhl.com
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



0470846
Made in Germany
VL 25 Y315 IP44 DE

brennenstuhl®

25 m

N05



IP 44

N05



IP 44

049673/219

BREmaxx®
**Für den kurzfristigen
Einsatz außen**
Ölbeständig, abriebfest,
einsetzbar bis -35 °C.

 **Spritzwassergeschützt**
Protected against splash water

BREmaxx®
**For temporary
outside use**
Oil-resistant, abrasion-resistant,
for use down to -35 °C.