


DLH US 8 H36 L475 BR GALCU (204 197)



Abbildung unverbindlich

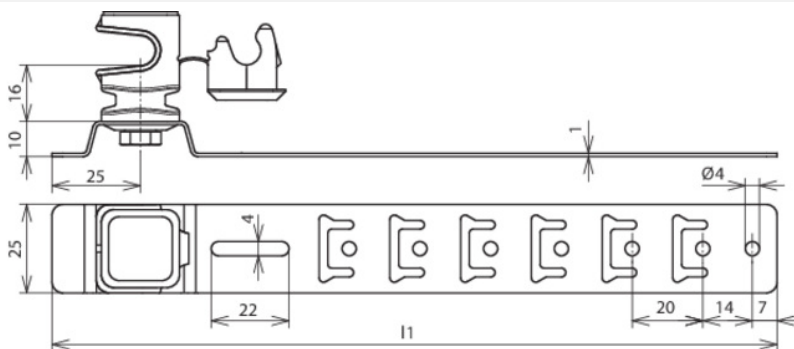

Typ	DLH US 8 H36 L475 BR GALCU
Art.-Nr.	204 197
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Strebenlänge (I1)	475 mm
Bauhöhe Leitungshalter	36 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	mit vorgeformten Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Gewicht	112 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364042605
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.