


DLH UG 8 H20 L475 CU (206 227)

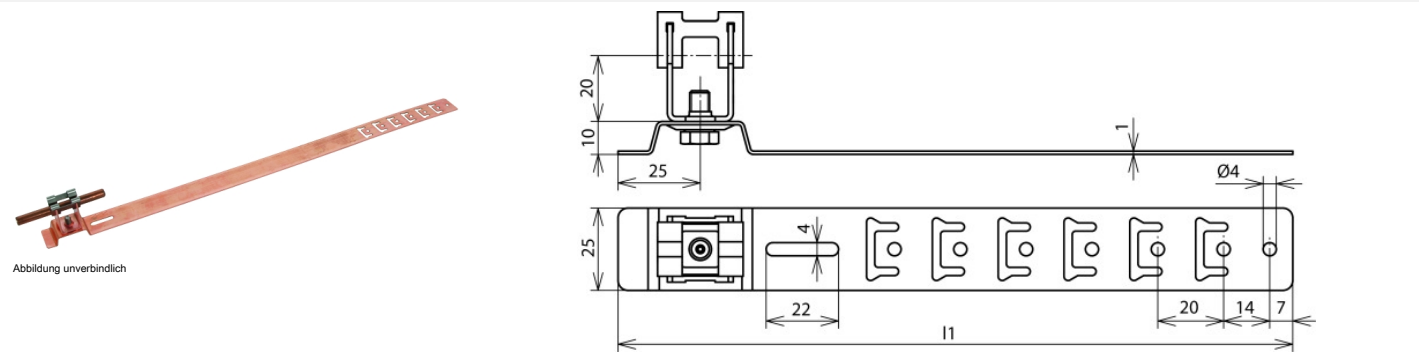

Typ	DLH UG 8 H20 L475 CU
Art.-Nr.	206 227
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Strebenlänge (l1)	475 mm
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm
Werkstoff Leitungshalter	Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	vorgeformte Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	117 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364054264
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.