

**ES 2X4 ASB11 STTZN (472 024)**


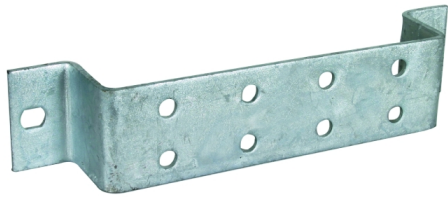


Abbildung unverbindlich

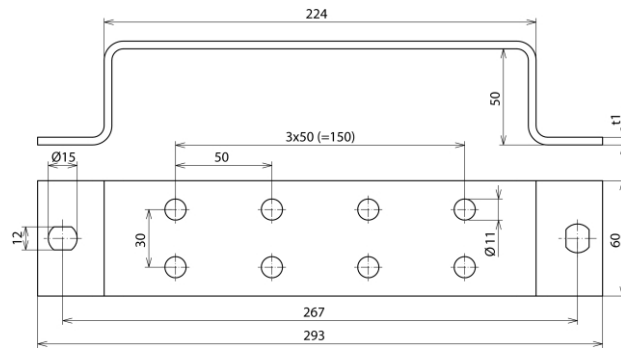

Anordnung:

Typ	ES 2X4 ASB11 STTZN
Art.-Nr.	472 024 ✓
Werkstoff	SttZn
Querschnitt	240 mm <sup>2</sup>
Anschlussbohrungen Ø	11 mm
Abmessung (l x b x t1)	293 x 60 x 4 mm
Befestigung	[2x] 12 x 15 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	677 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364034495
VPE	1 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.