

FS D40 22 16 10 5500 KSV AL (105 176)

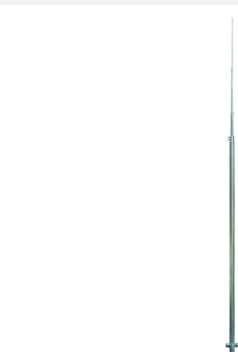


Abbildung unverbindlich



Typ	FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
Art.-Nr.	105 176 ✓
Gesamtlänge (I1)	5500 mm
Länge Rohr (Ø40 x 5)	3000 mm
Länge Fangstange (Ø22 / 16 / 10) (I5)	2500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange (I2)	4500 mm
Einspannlänge (I3)	1000 mm
Anzahl der Befestigungen	2
Max. Böenwindgeschwindigkeit	187 km/h
Werkstoff Fangstange	Al
Normenbezug	DIN EN 62561-(1+2)
Gewicht	6 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151222
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit geringeren Transportlängen (Rohr teilbar) auf Anfrage.
 Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.