


## SZ HH W20 1070 (765 050)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen

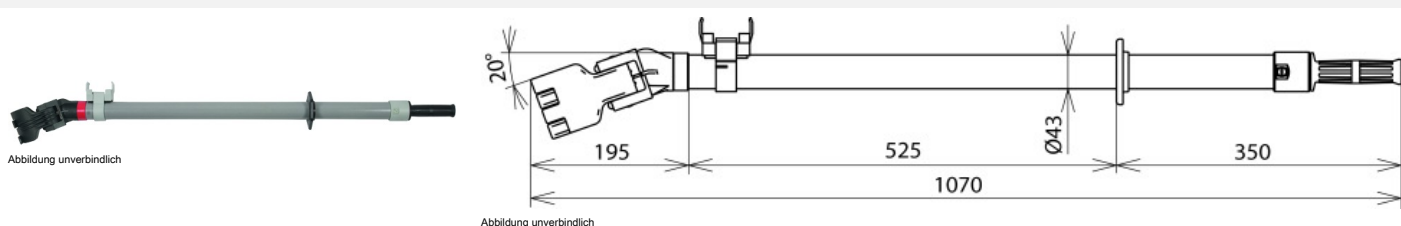

Typ Art.-Nr.	SZ HH W20 1070 765 050
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50 <sup>*)</sup> / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1070 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	525 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	350 mm
Eintauchtiefe (l <sub>O</sub> )	195 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	20° abgewinkelter Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau *
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,15 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093782
VPE	1 Stk.

<sup>\*)</sup> nur mit Reduziereinsatz möglich

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.