

## LH DS 8 H16 IGM6 BR (204 007)


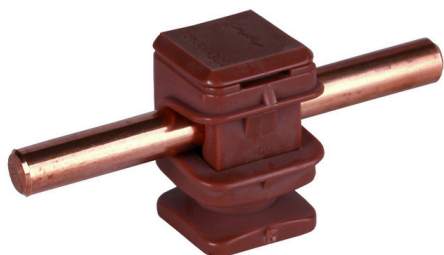


Abbildung unverbindlich

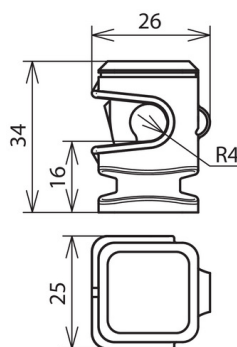

Typ	LH DS 8 H16 IGM6 BR
Art.-Nr.	204 007
Bauhöhe Leitungshalter	16 mm
Gewinde Leitungshalter	M6
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Farbe RAL	ähnlich 8002
Leitungsführung	lose
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Ausführung	robust, witterungsbeständig, UV-stabilisiert und halogenfrei
Gewicht	9 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364019188
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.