


**LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR (250 000)**



Abbildung unverbindlich

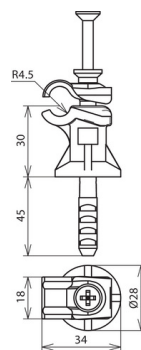

Typ Art.-Nr.	LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR 250 000
Leitungshalter Modell	DEHNQUICK
Werkstoff Überleger	St/tZn
Werkstoff Unterteil	Kunststoff
Bauhöhe Unterteil	30 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Farbe Leitungshalter	grau °
Leitungsführung	fest
Schlagdübel	Ø8 x 80 mm
Bohrtiefe	45 mm
Gewicht	30 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364023871
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Hinweis: Nur für massive Steine oder Beton geeignet.